

# E11732




## Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0005H11

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EBC022

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

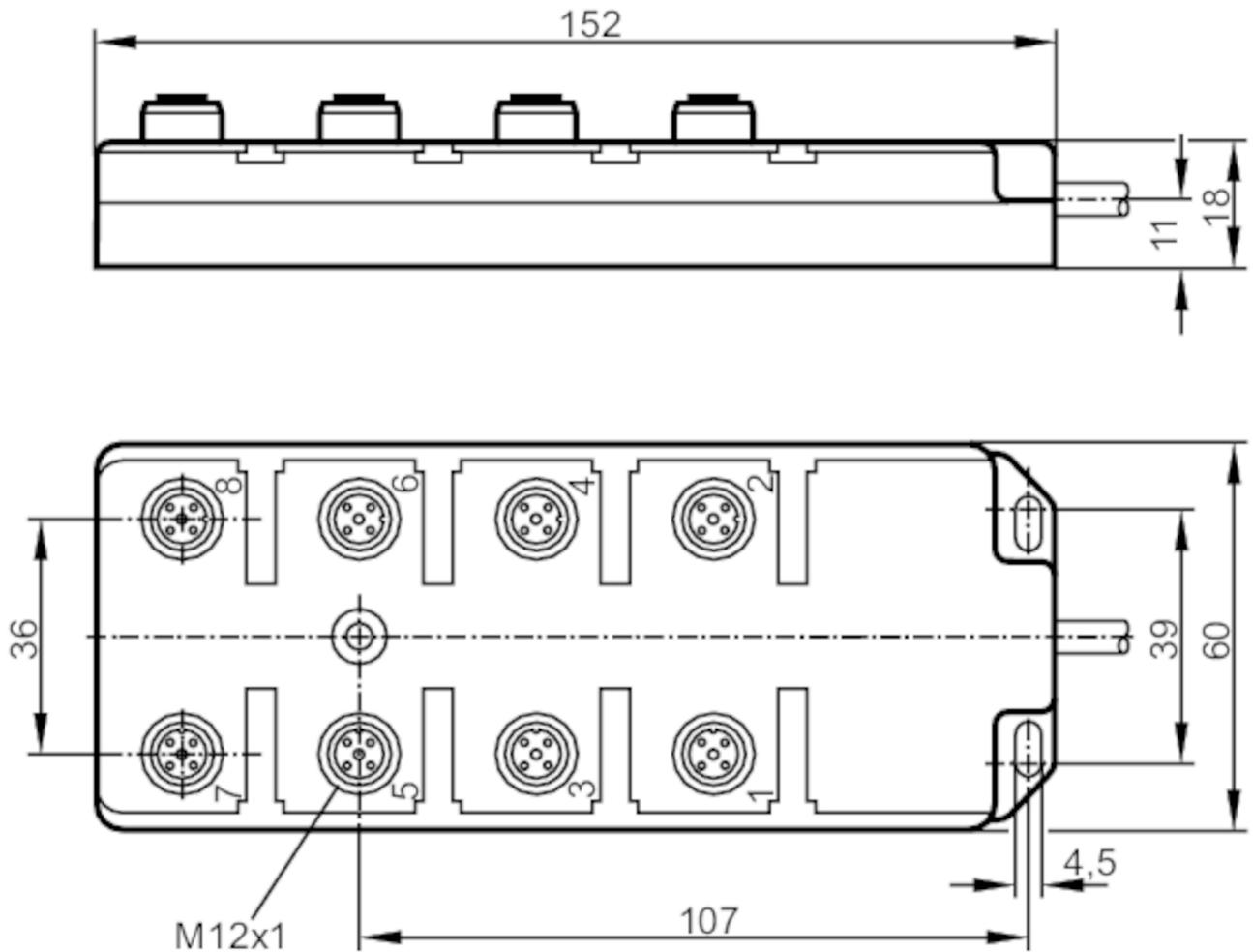

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 60 AC / < 75 DC

Schutzklasse II

Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 4

Strombelastbarkeit gesamt [A] 12

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -15...80

Schutzart IP 67

# E11732



## Zentralverteiler


ZDO8H050MSS0005H11

Mechanische Daten	
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	8
Ausführung Steckverbinder	M12

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss	
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm <sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )	

Elektrischer Anschluss - Steckplatz	
Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm	

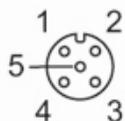



## Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0005H11

### Anschluss

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb