

E11734




Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EBC011

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

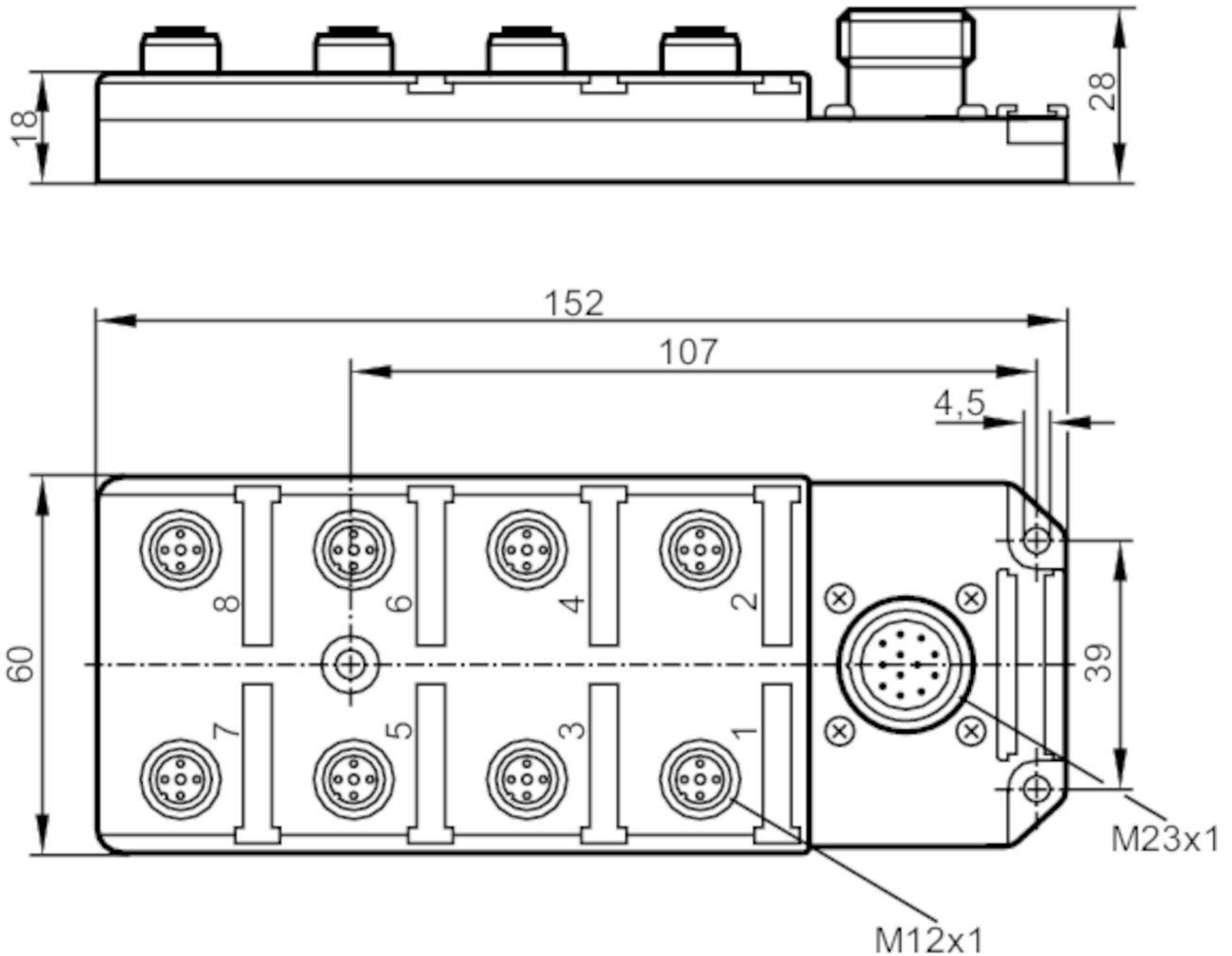

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 60 AC / < 75 DC

Schutzklasse II

Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 4

Strombelastbarkeit gesamt [A] 10

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -15...80

Schutzart IP 67

E11734



Zentralverteiler


ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

| Mechanische Daten | | |
|-------------------------------------|------|---------------|
| Abmessungen | [mm] | 28 x 60 x 152 |
| Werkstoffe | | TPU |
| Werkstoff Griffkörper | | TPU |
| Anzahl Steckplätze Zentralverteiler | | 8 |
| Ausführung Steckverbinder | | M12 |

| Bemerkungen | | |
|--------------------|--|---------|
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

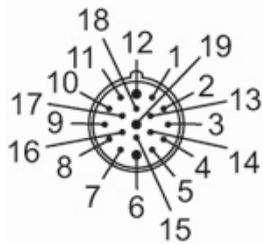

Anschluss

| | |
|------|-----------|
| + 19 | 1 (1...8) |
| - 6 | 3 (1...8) |
| ± 12 | 5 (1...8) |
| 15 | 4 (1) |
| 7 | 2 (1) |
| 5 | 4 (2) |
| 4 | 2 (2) |
| 16 | 4 (3) |
| 8 | 2 (3) |
| 3 | 4 (4) |
| 14 | 2 (4) |
| 17 | 4 (5) |
| 9 | 2 (5) |
| 2 | 4 (6) |
| 13 | 2 (6) |
| 11 | 4 (7) |
| 10 | 2 (7) |
| 1 | 4 (8) |
| 18 | 2 (8) |

E11734



Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

