


Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EBC002

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

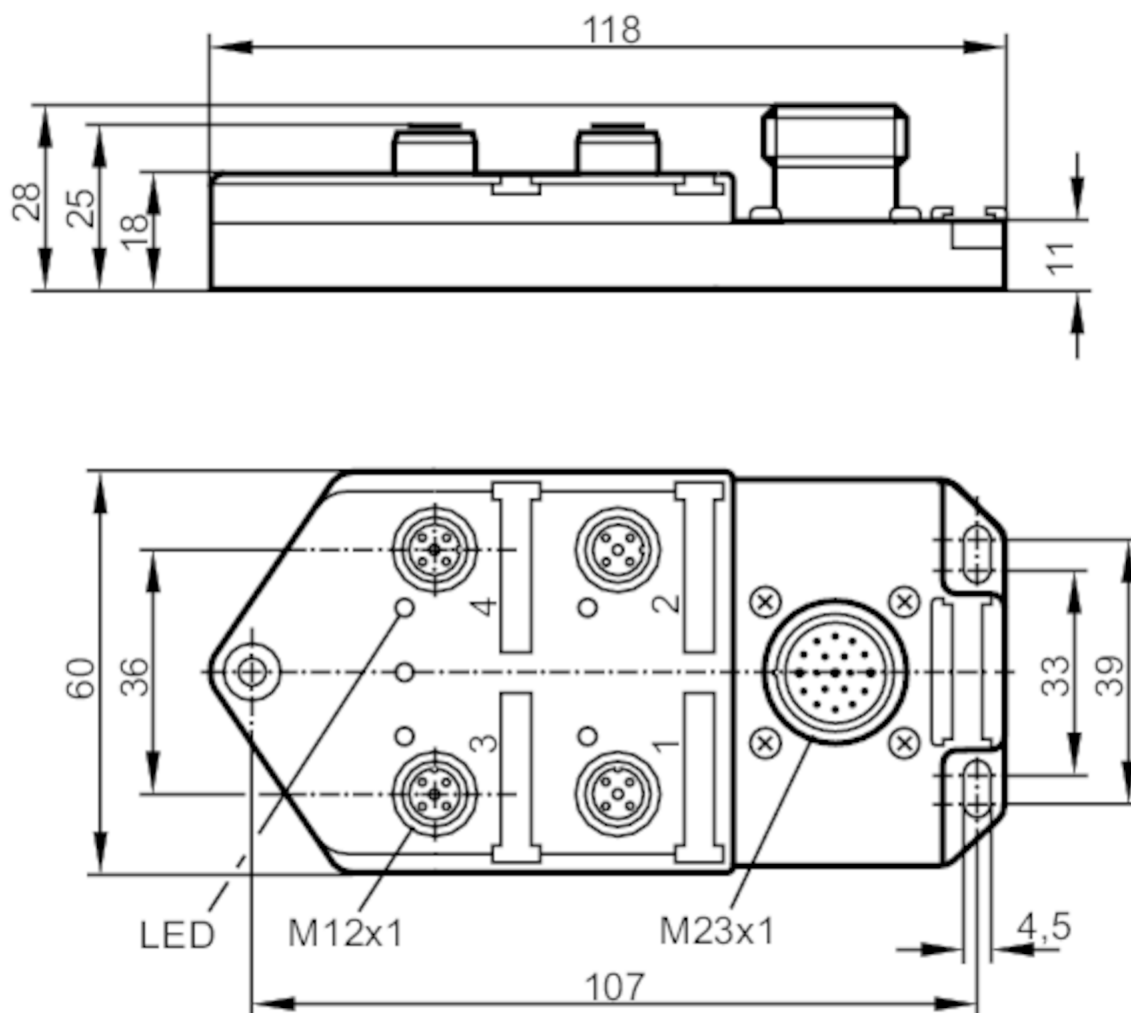

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

10...30 DC

Schutzklasse

II

Strombelastbarkeit je Modul /
Steckplatz

[A]

4

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-15...80

Schutzart

IP 67

Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	28 x 60 x 118
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		4
Ausführung Steckverbinder		M12

Anzeigen / Bedienelemente


Anzeige	Schaltzustand	4 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

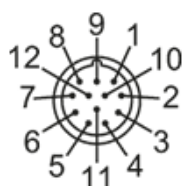

Anschluss

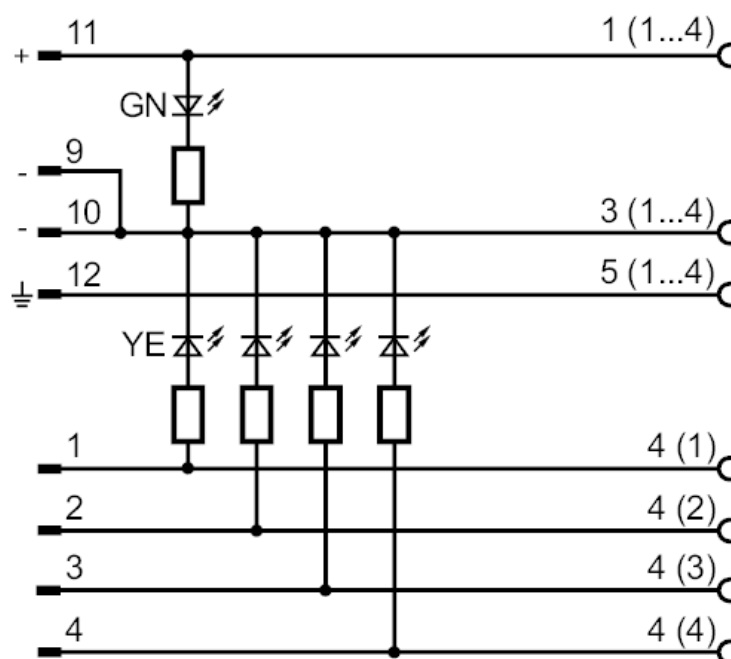

E11735



Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

