


# E11741



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAK120MSS0015H12

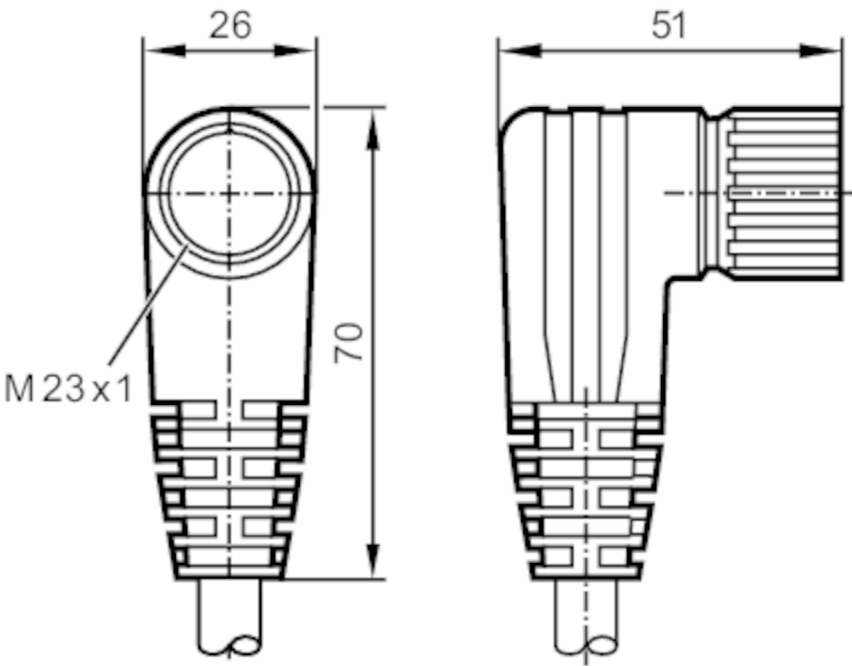

| Einsatzbereich           |      |                     |
|--------------------------|------|---------------------|
| Besondere Eigenschaft    |      | halogenfrei         |
| Elektrische Daten        |      |                     |
| Betriebsspannung         | [V]  | < 63 AC/DC          |
| Umgebungsbedingungen     |      |                     |
| Umgebungstemperatur      | [°C] | -25...80            |
| Schutzart                |      | IP 67               |
| Mechanische Daten        |      |                     |
| Gewicht                  | [g]  | 2055                |
| Abmessungen              | [mm] | 51 x 26 x 70        |
| Werkstoffe               |      | PUR schwarz         |
| Werkstoff Griffkörper    |      | PUR                 |
| Werkstoff Überwurfmutter |      | Messing, vernickelt |
| Anzugsdrehmoment         | [Nm] | 2                   |
| Bemerkungen              |      |                     |
| Verpackungseinheit       |      | 1 Stück             |



## Anschlusskabel mit Buchse


ADOAK120MSS0015H12

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 15 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

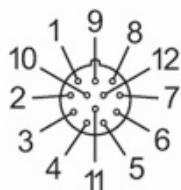

### Anschluss

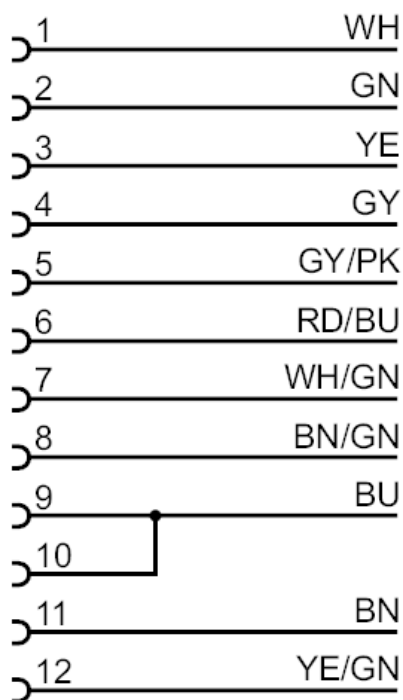

|      | Adernfarben : |
|------|---------------|
| BN = | braun         |
| BU = | blau          |
| GN = | grün          |
| GY = | grau          |
| PK = | rosa          |
| RD = | rot           |
| WH = | weiß          |
| YE = | gelb          |