


E11763



Y-Verbindungskabel

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

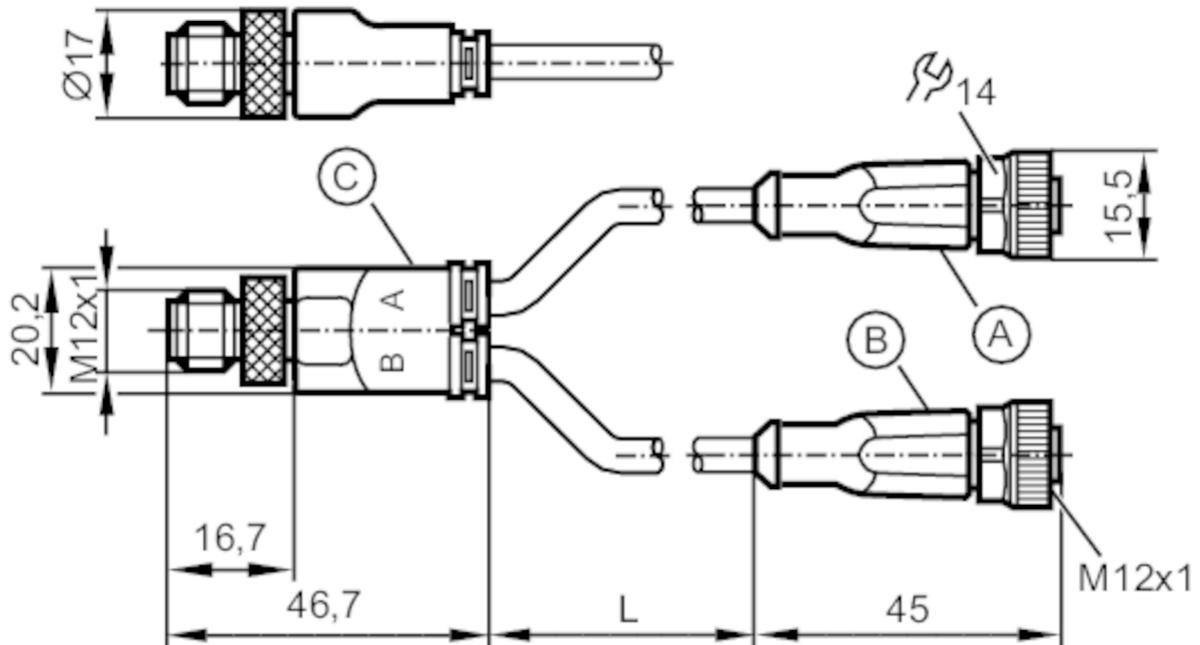

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g] 0,173

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Werkstoff Dichtung Kunststoff

Anzahl Steckplätze Zentralverteiler 2

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E11763



Y-Verbindungskabel

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, \varnothing 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x \varnothing 0,1 mm)


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz transparent; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: Kunststoff; Kontakte: vergoldet



Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

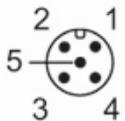

Anschluss

