


Zentralverteiler

ProcessLine SB V4A 5m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

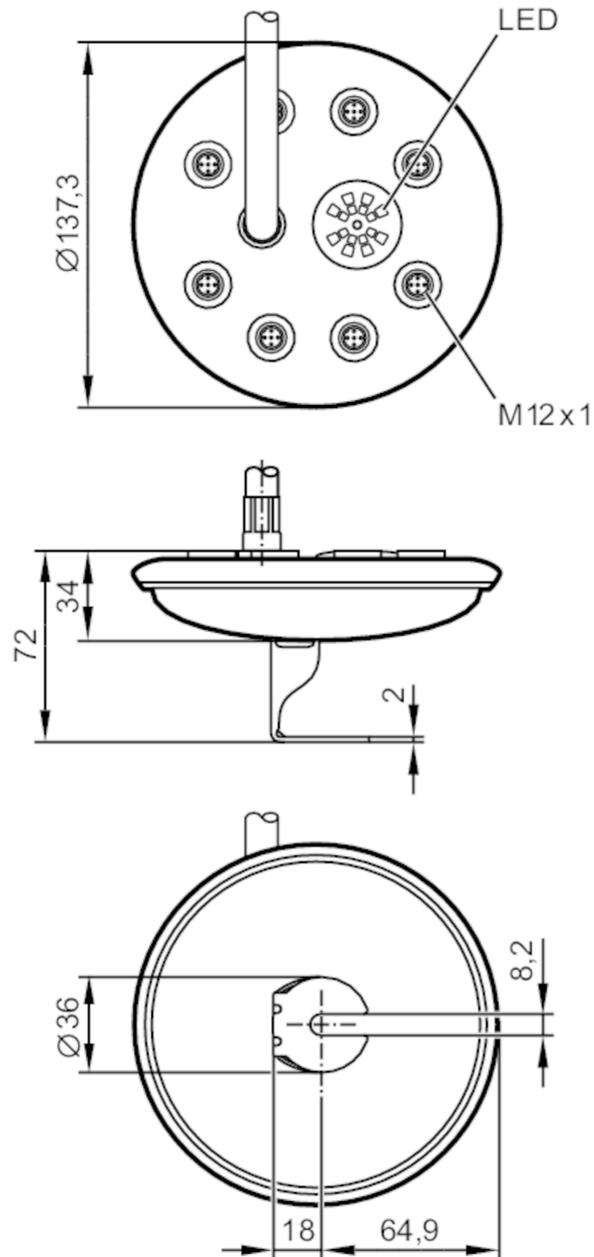

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	6

Ausgänge

Elektrische Ausführung		PNP
------------------------	--	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-5...70
---------------------	------	---------

E11773



Zentralverteiler

ProcessLine SB V4A 5m

Schutzart	IP 69K; (Um die Schutzart zu gewährleisten, müssen nicht benutzte Buchsen mit den mitgelieferten Kappen verschlossen werden.; Anzugsdrehmoment: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
-----------	--

Mechanische Daten

Abmessungen [mm]	Ø 137,3 / L = 72
Werkstoffe	Gewindebuchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); LED-Fenster: PC; O-Ring: EPDM; Verschlusskappe: PP
Werkstoff Griffkörper	Edelstahl
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	8
Ausführung Steckverbinder	M12

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	16 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Zubehör

Lieferumfang	Verschlusskappen: M12
--------------	-----------------------

Bemerkungen


Bemerkungen	Externe Spannungsversorgung nach PELV
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl

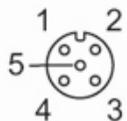


E11773



Zentralverteiler

ProcessLine SB V4A 5m

Anschluss

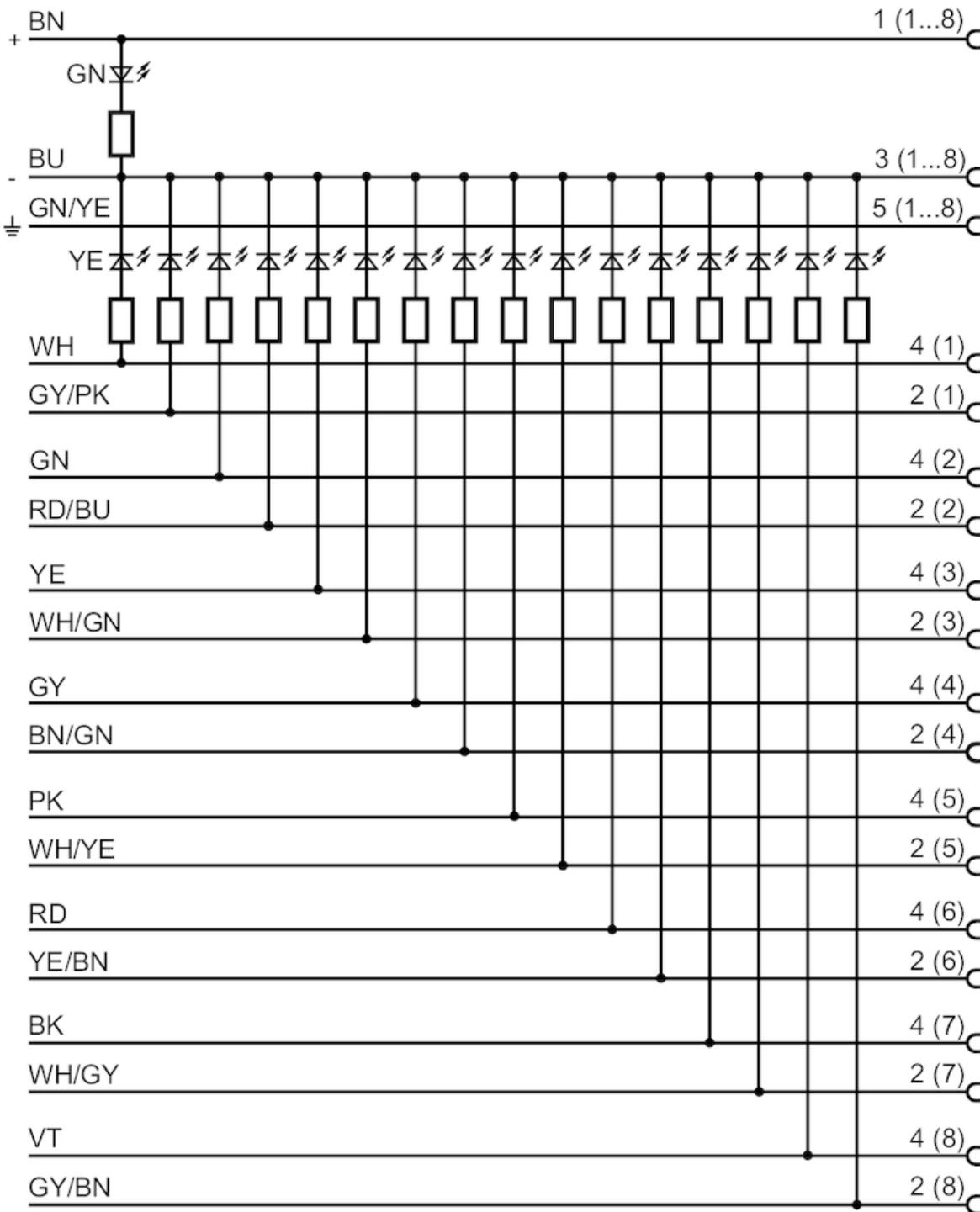

- Adernfarben :
- BK = schwarz
 - BN = braun
 - BU = blau
 - GN = grün
 - GY = grau
 - PK = rosa
 - RD = rot
 - VT = violett
 - WH = weiß
 - YE = gelb

E11773

Zentralverteiler

ProcessLine SB V4A 5m

