




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050MSN0025A05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

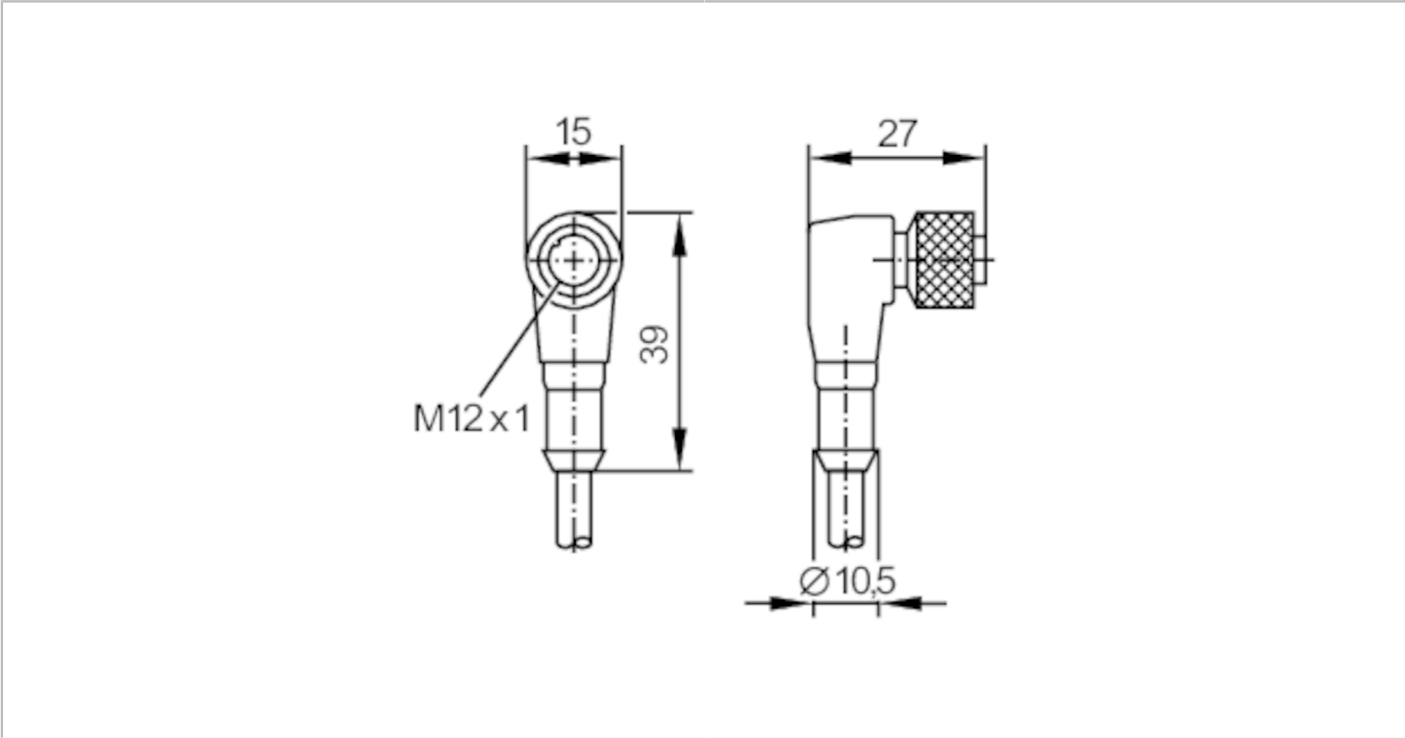

Einsatzbereich		
Applikation		Ex-Bereich Zone 1
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Sicherheitskennwerte		
Max. Eigenkapazität	[nF]	1,9
Max. Eigeninduktivität	[µH]	14,75
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Bemerkungen		Beim Einsatz von Buchsen im explosionsgeschützten Bereich (ATEX) bestehen besondere Anforderungen an die Verkabelung. Die Anforderungen der einschlägigen Errichterbestimmungen sind unbedingt durch den Anwender in Eigenverantwortung zu beachten.
Verpackungseinheit		1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse


ADOAH050MSN0025A05

Elektrischer Anschluss


Kabel: 25 m, PUR / PVC, blau, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

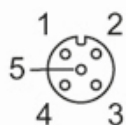

Anschluss

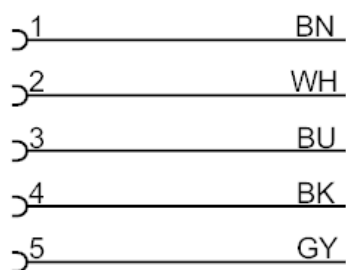

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß