


Anschlusskabel mit Stecker

ASTAH050MSS0002H05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC095

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

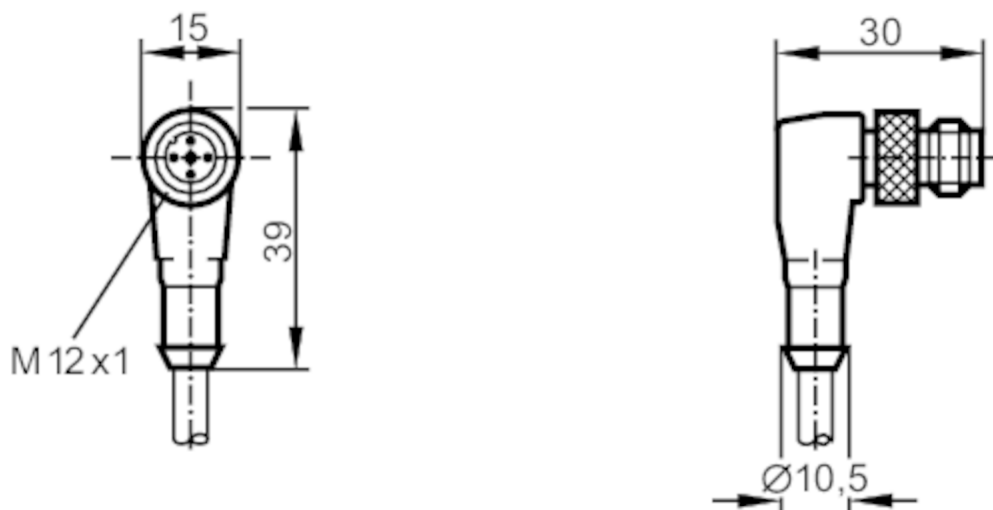

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

39 x 15 x 30

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Anschlusskabel mit Stecker


ASTAH050MSS0002H05

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

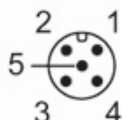

Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß