


E11963



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS

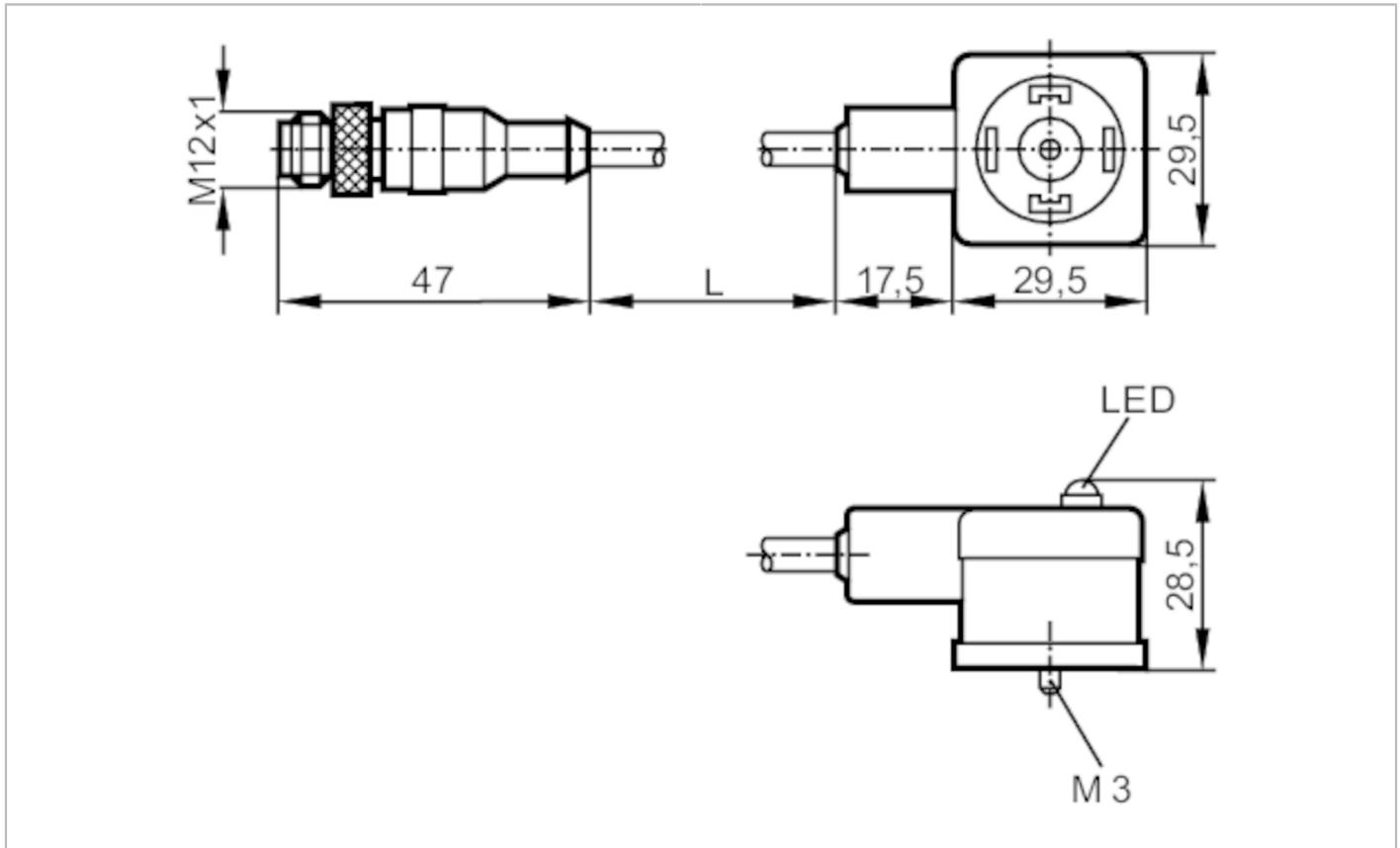

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung [V]	< 24 AC/DC	
Überspannungsschutz	Freilaufdiode	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...90	
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	183,5	
Werkstoffe	TPU	
Werkstoff Griffkörper	TPU	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör		
Lieferumfang	Schraube Beschriftungsfeld	

E11963



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS

 
Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Elektrischer Anschluss

Kabel: 3 m, PUR / PVC, halogenfrei; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

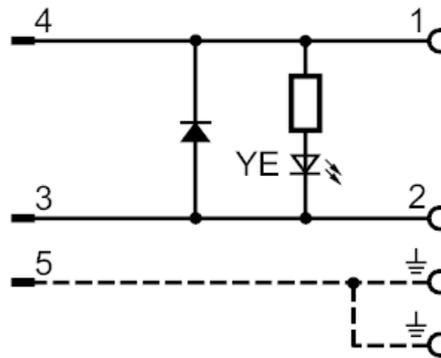

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: Messing vernickelt

