


Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAB031PLS0010H03

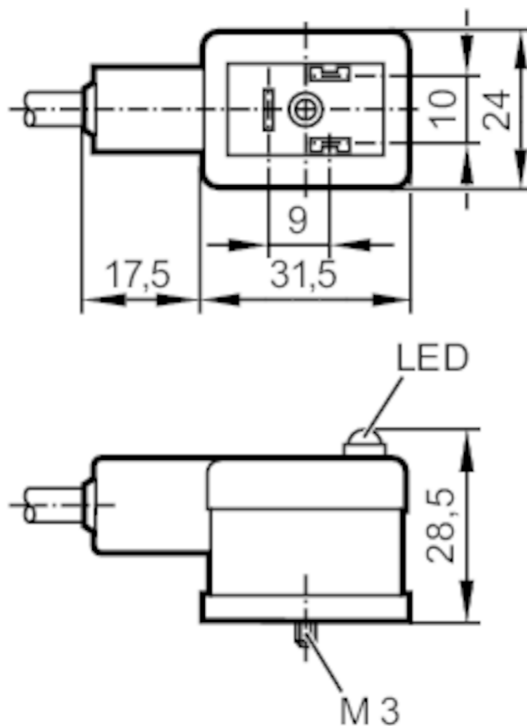

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz	ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]	490
Abmessungen [mm]	28,5 x 24 x 49
Werkstoffe	PP; FKM
Werkstoff Griffkörper	PP / FPM
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------



Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAB031PLS0010H03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PP / FPM; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

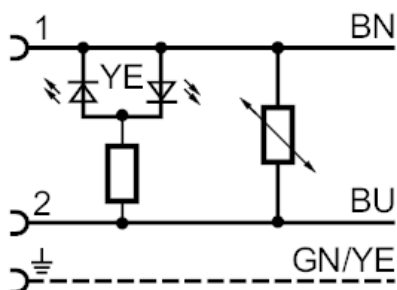

BN = Adernfarben :
 braun
 BU = blau
 GN/YE = grün / gelb