


E11008



Verbindungskabel

VSTGH050MSS0002I03VDAA041--S

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

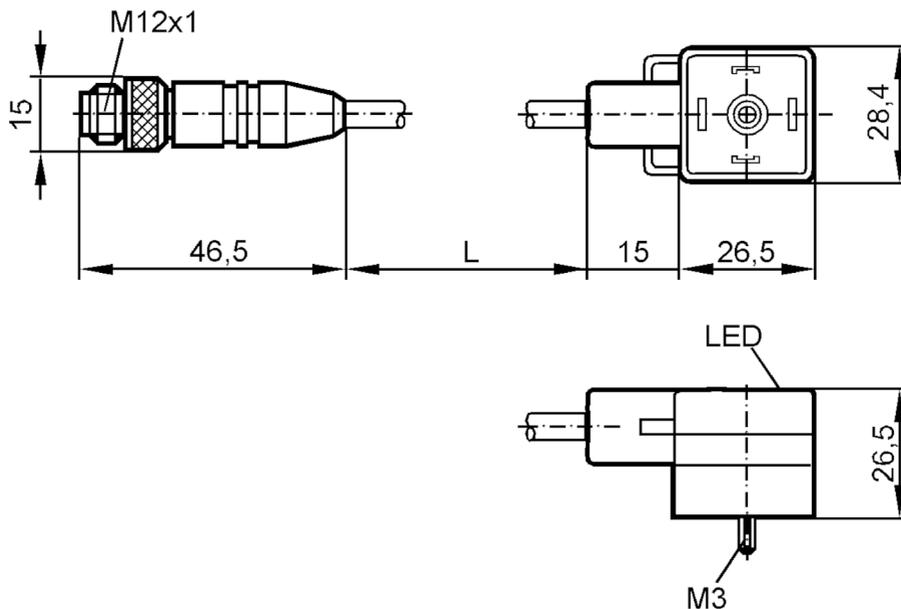

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC

Überspannungsschutz ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 46,5

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Zubehör

Lieferumfang Schraube
Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E11008

 


Verbindungskabel

VSTGH050MSS0002I03VDAA041--S

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei; strahlenvernetzt; 3 x 0,5 mm²

Anschluss

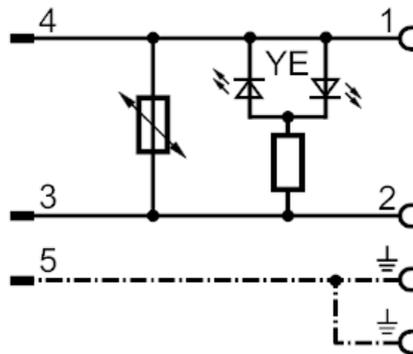

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

