


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

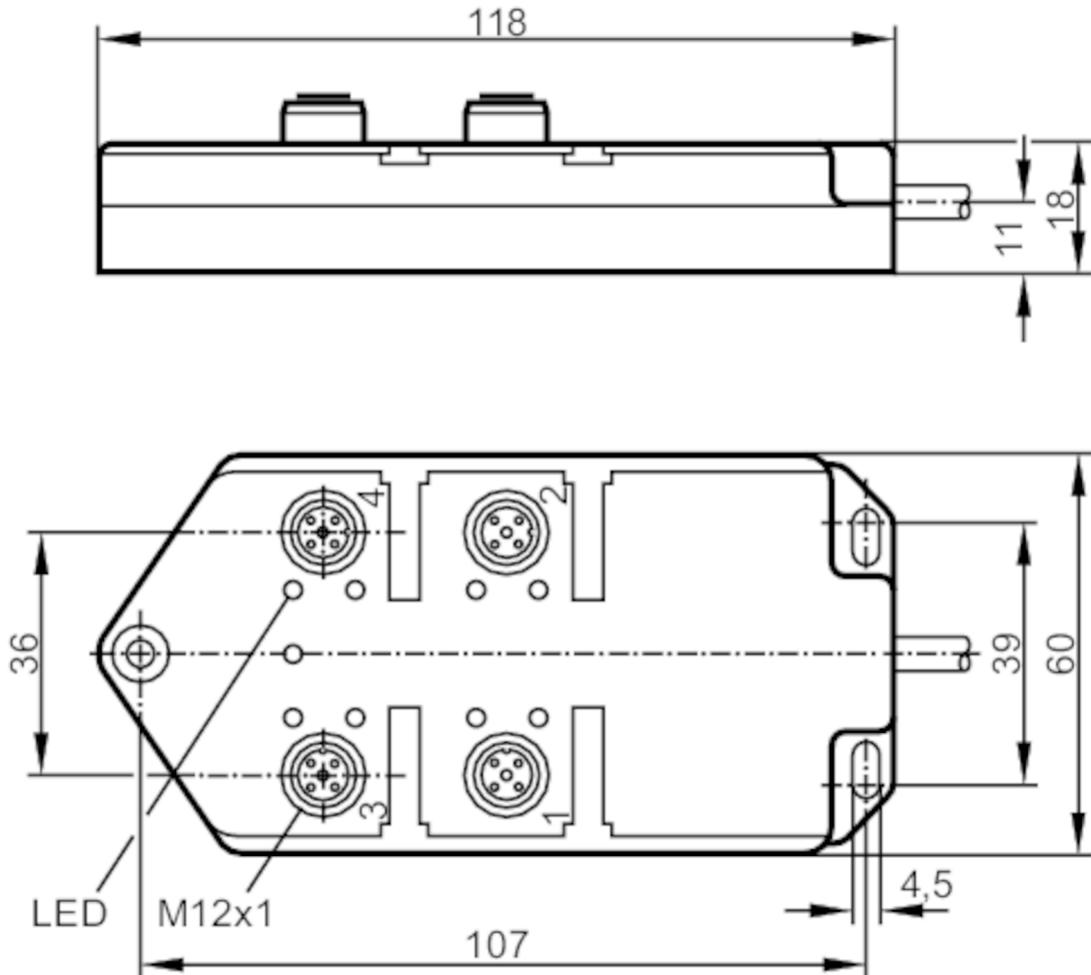

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Schutzklasse II

Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 4

Strombelastbarkeit gesamt [A] 12

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -15...80

Schutzart IP 67

E11018



Zentralverteiler

ZDO4H059MSS0010H11

Mechanische Daten		
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		4
Ausführung Steckverbinder		M12
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	8 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz; 8 x 0,5 mm ² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (128 x Ø 0,1 mm)		
Elektrischer Anschluss - Steckplatz		
Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm		


E11018



Zentralverteiler

ZDO4H059MSS0010H11

Anschluss

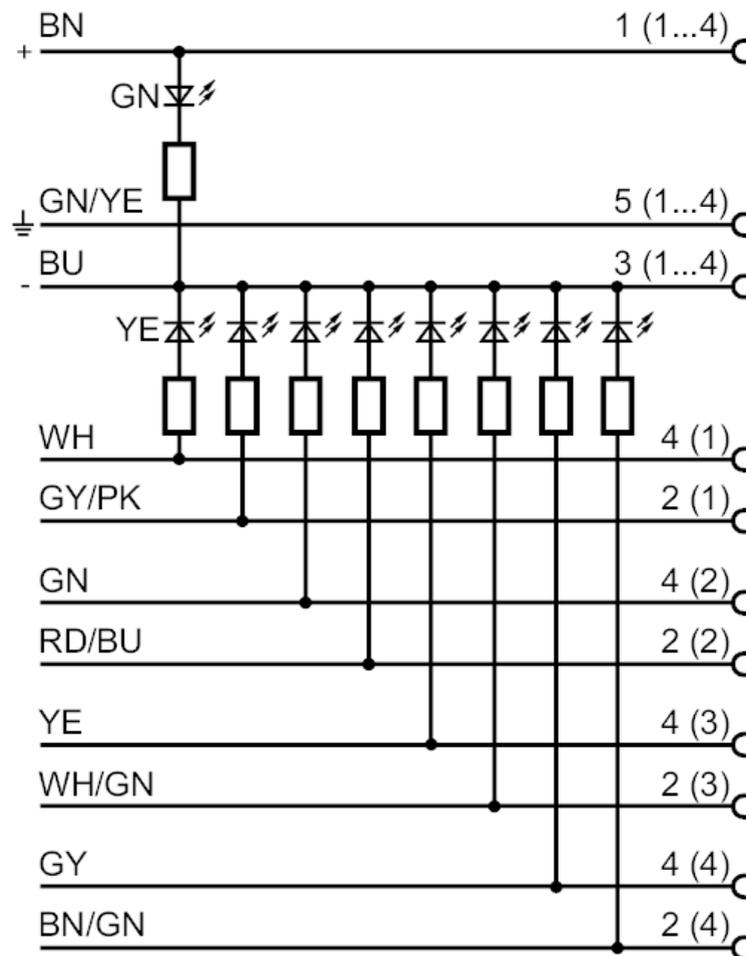

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb