




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030ZDS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11495  
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

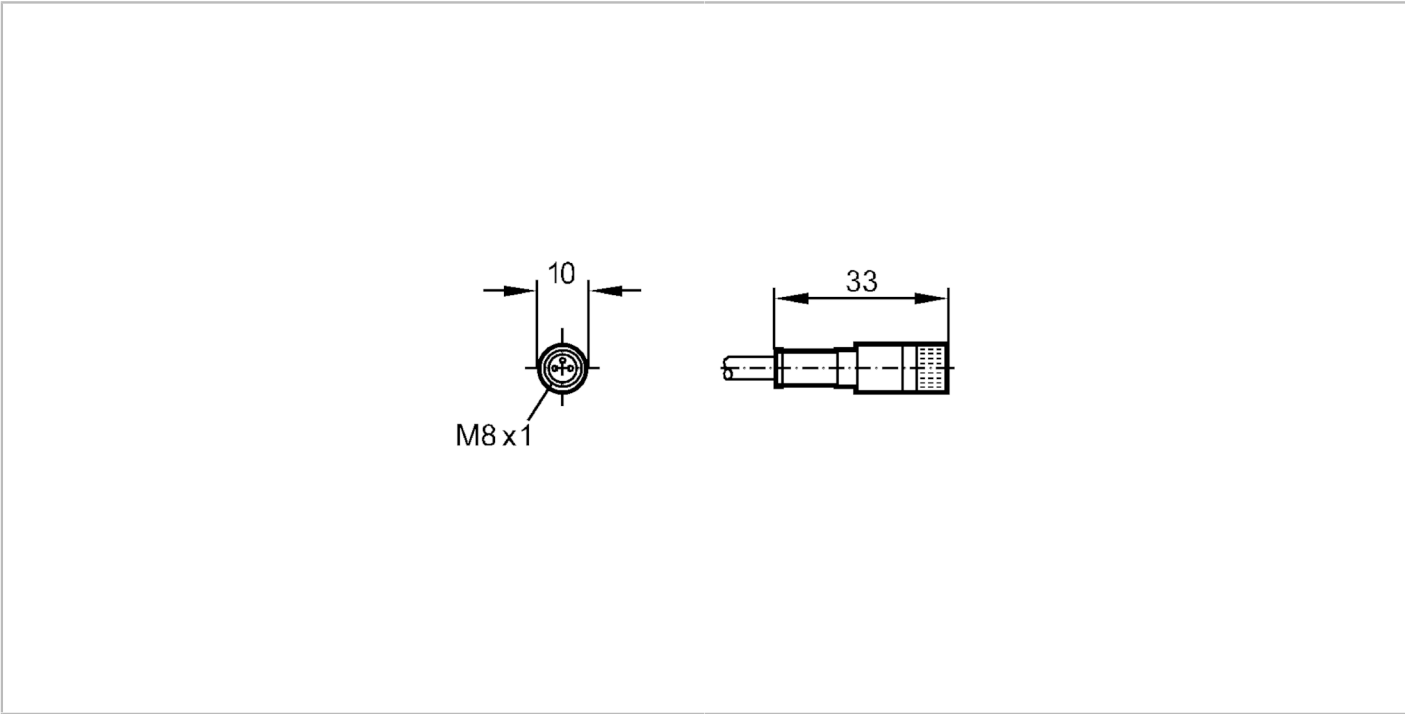

| Elektrische Daten        |      |               |
|--------------------------|------|---------------|
| Betriebsspannung         | [V]  | < 60 AC/DC    |
| Umgebungsbedingungen     |      |               |
| Umgebungstemperatur      | [°C] | -25...90      |
| Schutzart                |      | IP 68         |
| Mechanische Daten        |      |               |
| Abmessungen              | [mm] | 10 x 10 x 33  |
| Werkstoffe               |      | PUR           |
| Werkstoff Griffkörper    |      | PUR           |
| Werkstoff Überwurfmutter |      | Zinkdruckguss |
| Bemerkungen              |      |               |
| Verpackungseinheit       |      | 1 Stück       |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030ZDS0005E03

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss



### Anschluss



BK = Adernfarben :  
BN = schwarz  
BU = braun  
BK = blau