


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040ZDS0005E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

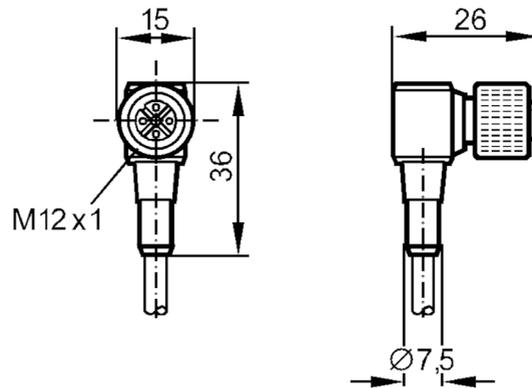

Elektrische Daten

| | | |
|------------------|-----|-------------|
| Betriebsspannung | [V] | < 250 AC/DC |
|------------------|-----|-------------|

Umgebungsbedingungen

| | | |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Schutzart | | IP 68 |

Mechanische Daten

| | |
|--------------------------|---------------|
| Werkstoffe | PUR |
| Werkstoff Griffkörper | PUR |
| Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss |

Bemerkungen

| | |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss



E11045



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040ZDS0005E04

Anschluss



| | |
|------|--------------|
| | Aderfarben : |
| BK = | schwarz |
| BN = | braun |
| BU = | blau |
| WH = | weiß |