


Verbindungskabel mit Ventilstecker

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

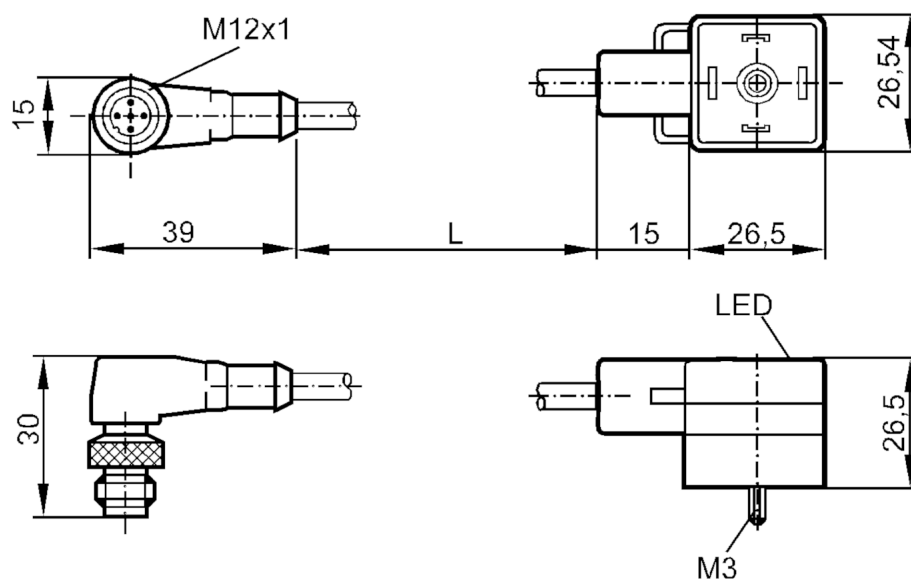

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 24 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe

PUR

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Zubehör

Lieferumfang

Schraube

Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Verpackungseinheit

 
1 Stück

Verbindungskabel mit Ventilstecker

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 3 m, PUR / PVC, halogenfrei; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Anschluss

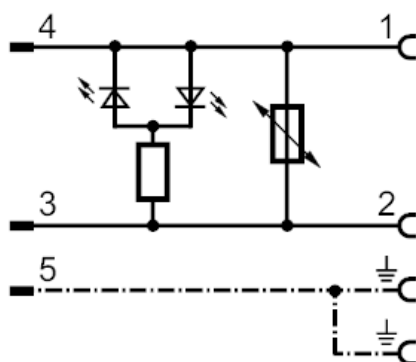

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

