


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030VAS0020E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

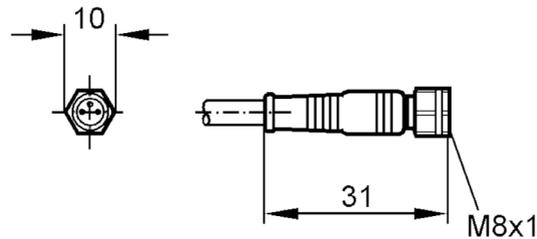

## Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67; (in geschraubtem Zustand)

## Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	10 x 10 x 31
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		1.4305 (Edelstahl / 303)

## Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

## Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



# E11097



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030VAS0020E03

### Anschluss



Adernfarben :  
BN = braun  
BK = schwarz  
BU = blau