

# E11103




## Konfektionierbare Buchse

SDOGH050MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11511

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

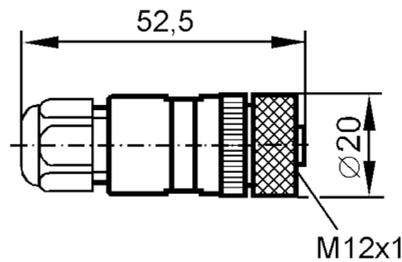

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 20 x 20 x 52,5

Werkstoffe PA

Werkstoff Griffkörper PA

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E11103



## Konfektionierbare Buchse

SDOGH050MSSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Kabelverschraubung: PG 7

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss

