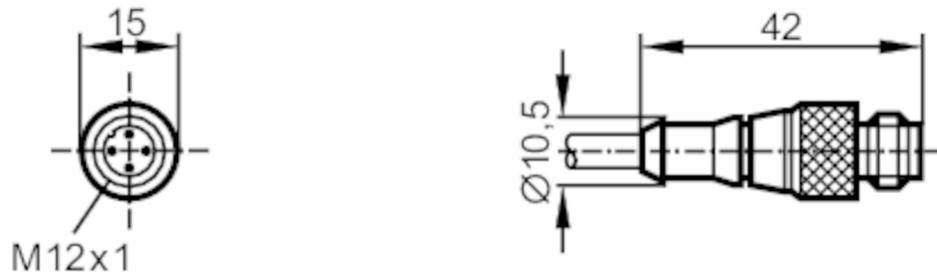


Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH050MSS0010H05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

15 x 15 x 42

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

E11143



Anschlusskabel mit Stecker


ASTGH050MSS0010H05

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

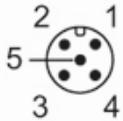

Anschluss

| | |
|---|-------|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GN/YE |

| | |
|------|---------------|
| | Adernfarben : |
| BK = | schwarz |
| BN = | braun |
| BU = | blau |
| GN = | grün |
| WH = | weiß |
| YE = | gelb |