


## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAB031--S01,5H03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

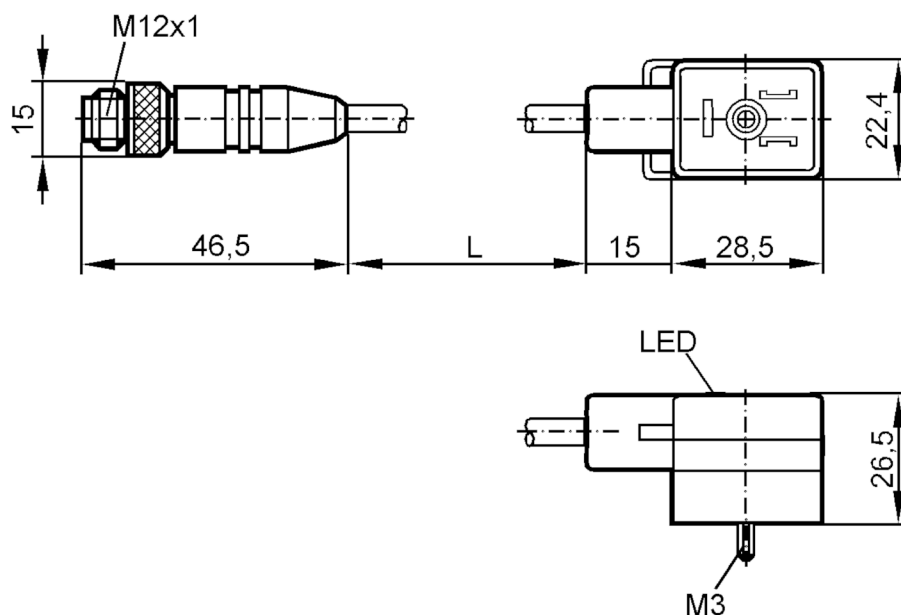

## Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

## Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

&lt; 24 AC/DC

Überspannungsschutz

ja; (VDR)

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

## Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

15 x 15 x 46,5

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

## Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige

Schaltzustand

1 x LED, gelb

## Zubehör

Lieferumfang

Schraube

Beschriftungsfeld

## Bemerkungen

Verpackungseinheit


1 Stück

## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAB031--S01,5H03STGH030MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker

 
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 1,5 m, PUR, halogenfrei; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

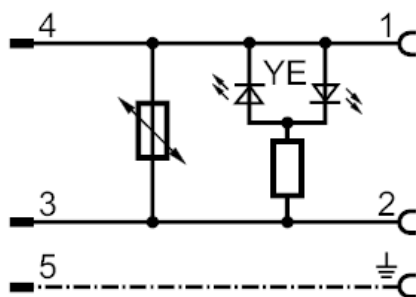

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

