


Konfektionierbarer Stecker

SSTGF030ZDSFKPK

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

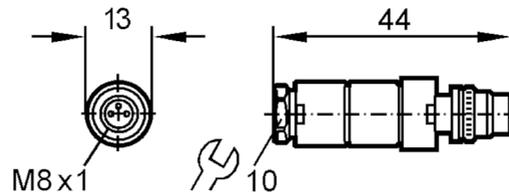

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse		III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	13 x 13 x 44
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		ZnAl / Ni

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,14...0,34 mm²; Adernisolation: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Leitungsmantel: Ø 4...5 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: ZnAl / Ni



E11158



Konfektionierbarer Stecker

SSTGF030ZDSFKPK

Anschluss

