




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VSGH030MSS0001HDOAB031PLS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

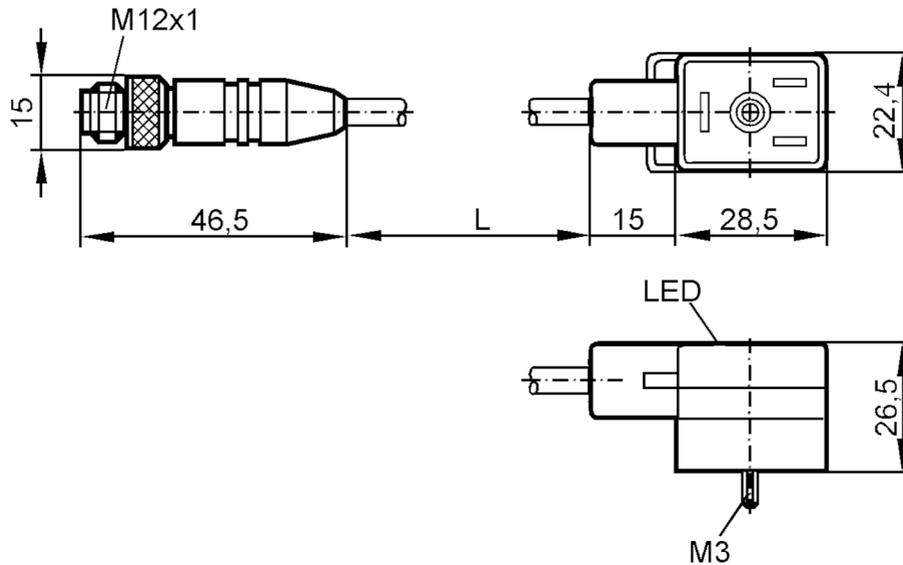

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC

Überspannungsschutz ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb

Zubehör

Lieferumfang Schraube
Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E11168



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VSGH030MSS0001HDOAB031PLS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, grau; 3 x 0,5 mm²

Anschluss

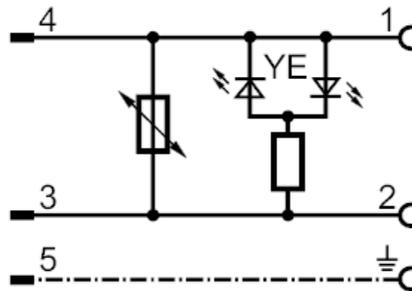

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B Industriestandard, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

