




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB031--S01,5H03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

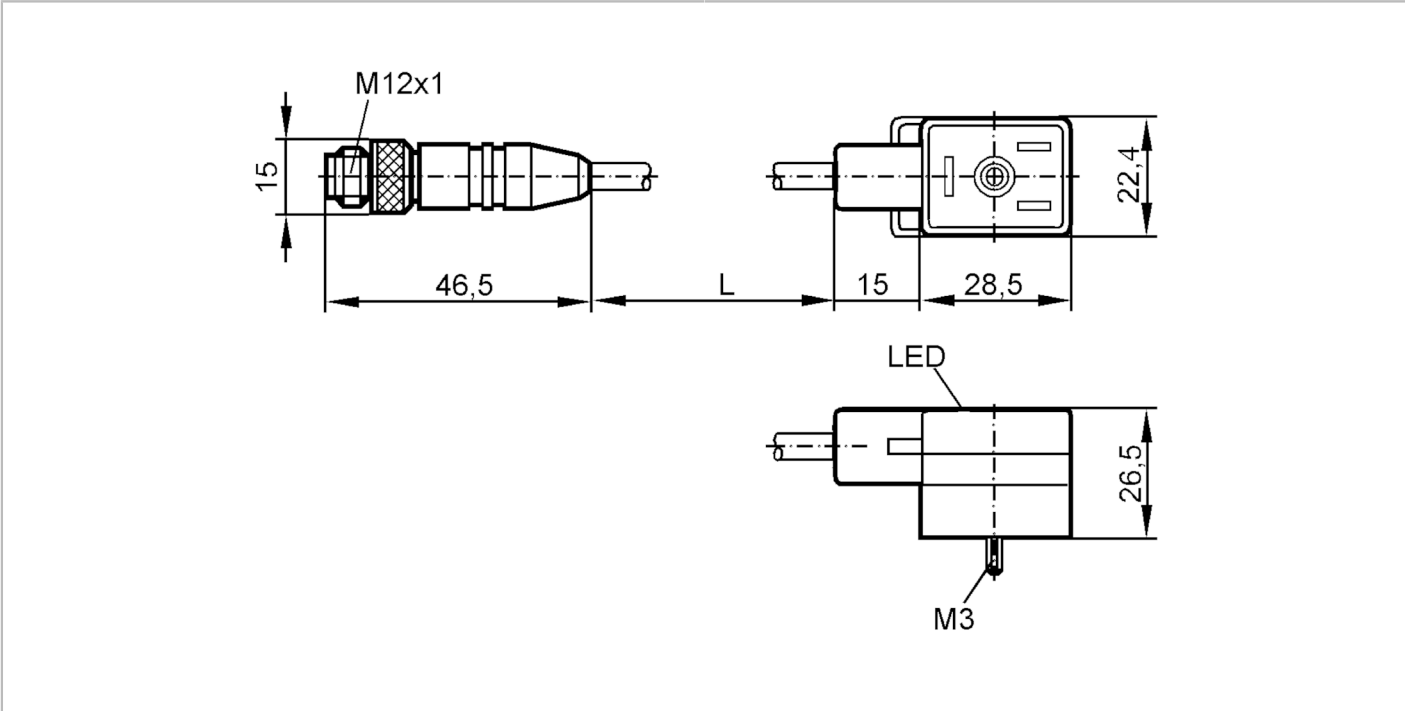


Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	halogenfrei	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz	ja; (VDR)	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Werkstoffe	TPU	
Werkstoff Griffkörper	TPU	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang	Schraube	
	Beschriftungsfeld	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB031--S01,5H03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker

 
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 1,5 m, PUR, halogenfrei, schwarz; 3 x 0,5 mm²

Anschluss

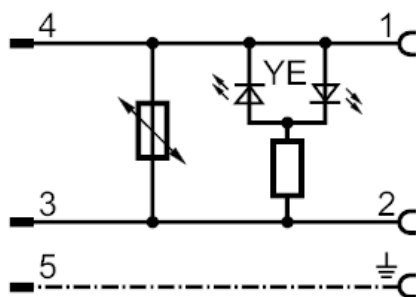

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B Industriestandard, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

