


Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

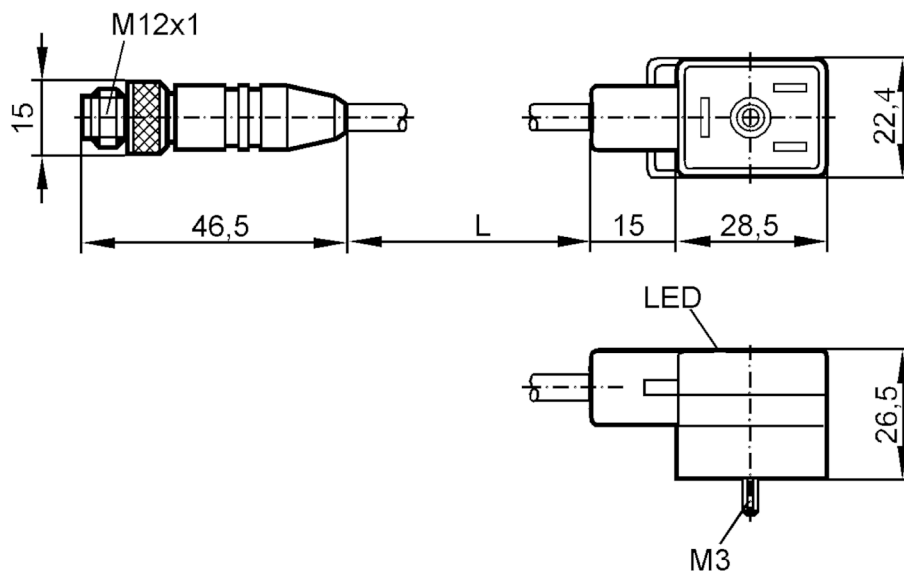

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 24 AC/DC

Überspannungsschutz

ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige

Schaltzustand

1 x LED, gelb

Zubehör

Lieferumfang

Schraube

Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz; 3 x 0,5 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B Industriestandard, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

