


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGG040--S0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

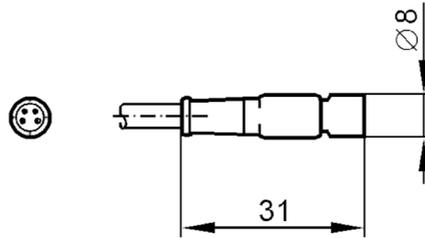

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 65

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	8 x 8 x 31
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

 
Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU




E11189



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGG040--S0005A03

Anschluss

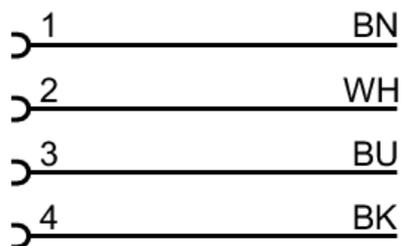

	Aderfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß