




Verbindungskabel

VDOGH080MSS01,5A06STGH080MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

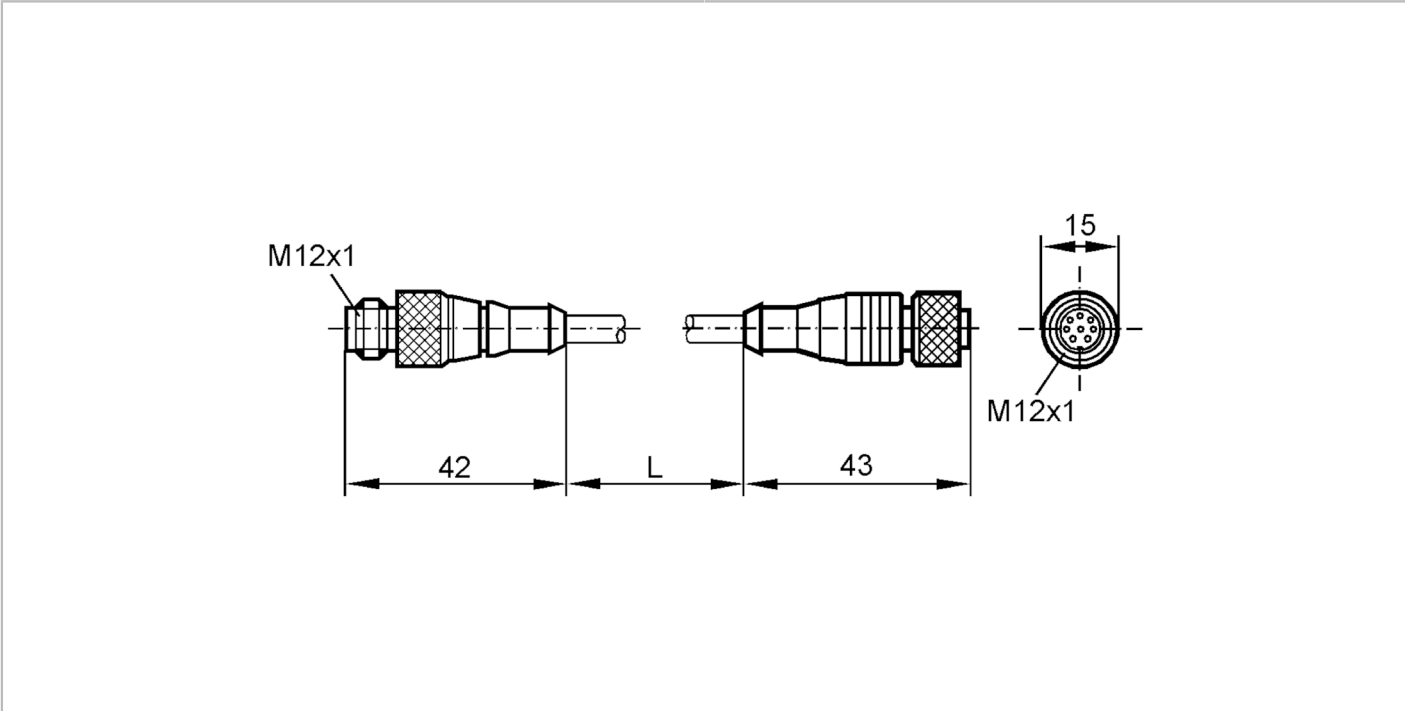

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V] 10...30 DC


Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -25...85
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten	
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

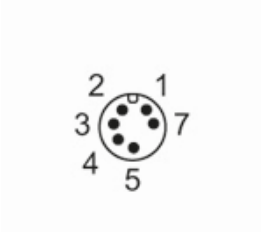


Verbindungskabel

VDOGH080MSS01,5A06STGH080MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC, halogenfrei; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

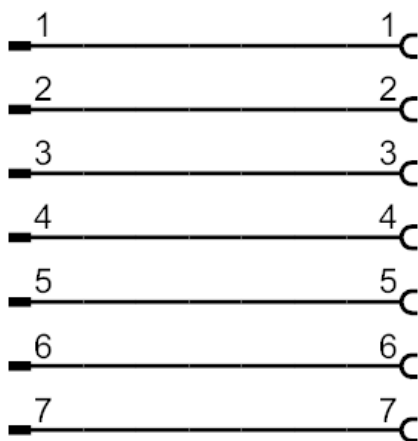

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

