



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF040MSS0010H04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC152

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

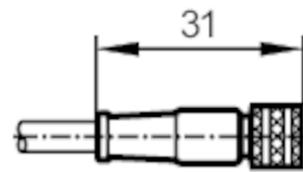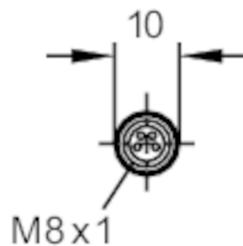

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	266,8
Abmessungen	[mm]	10 x 10 x 31
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E11198



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF040MSS0010H04

 
Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



Anschluss

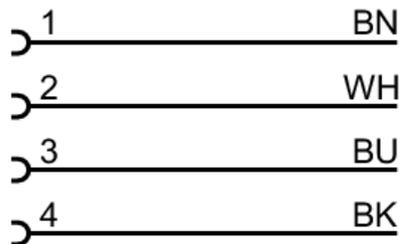

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß