




Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAA031--S0020A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

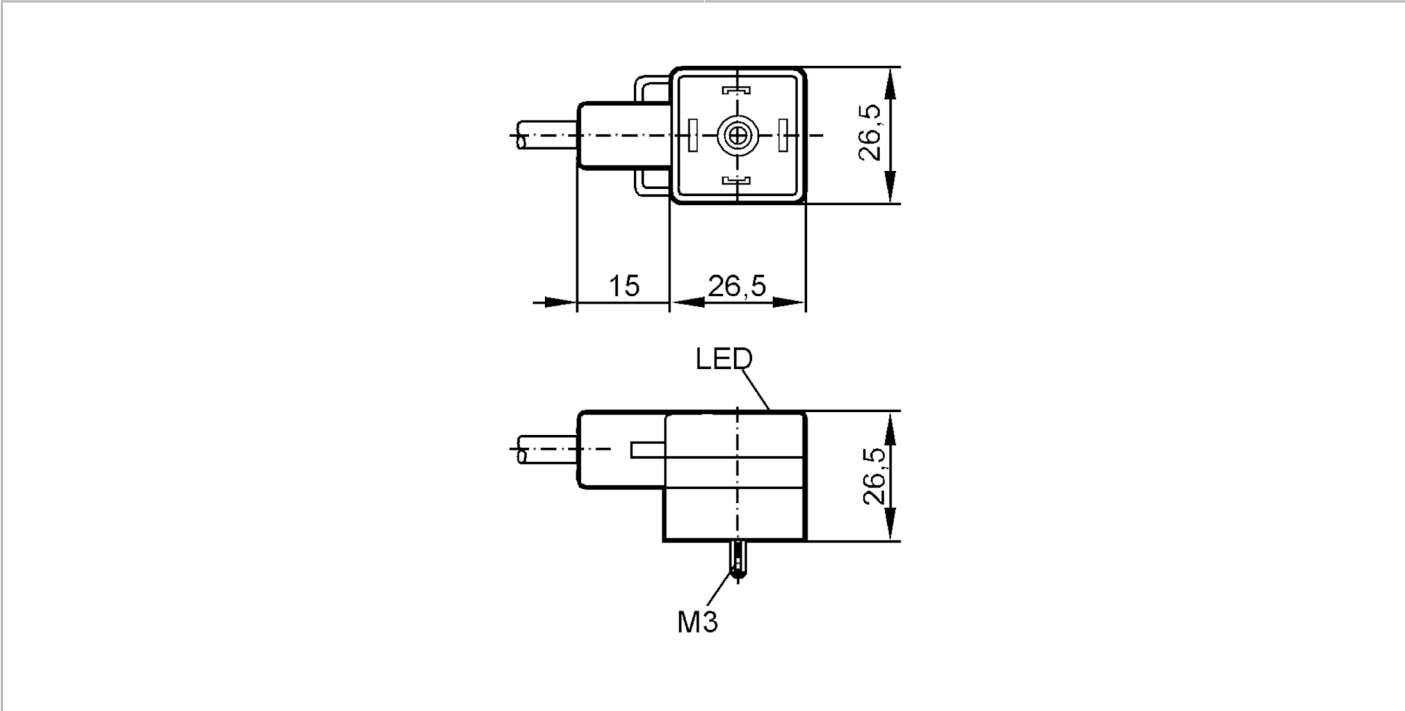

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang		Schraube Beschriftungsfeld
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Verbindungskabel mit Ventilstecker


AVDAA031--S0020A03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 20 m, PVC, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PUR

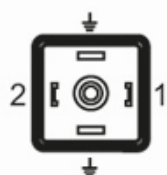

Anschluss

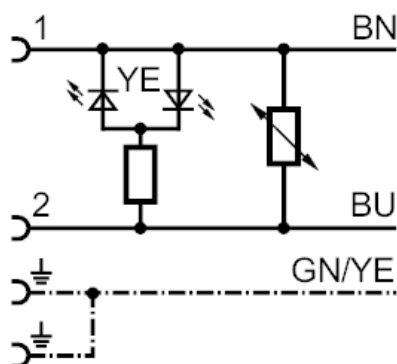

BN = braun
BU = blau
GN/YE = grün / gelb