




Anschlusskabel mit Buchse

AD0GB050PLS0005E05

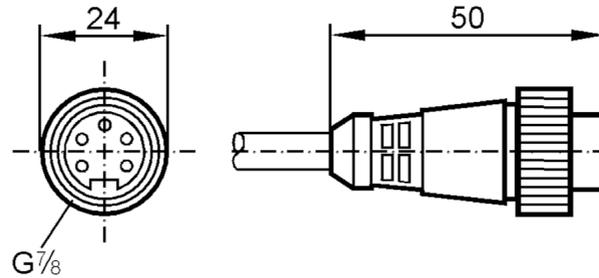

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	5

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...90
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	498,2
Abmessungen	[mm]	24 x 24 x 50
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		TPU

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: TPU




E11246



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGB050PLS0005E05

Anschluss

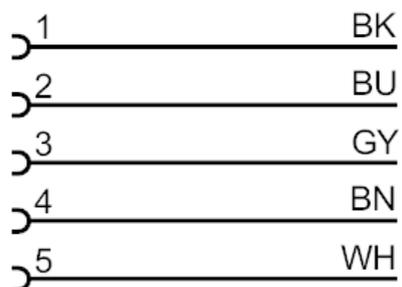

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß