
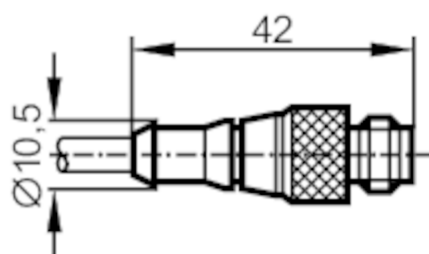


Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH050MSS0002H05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

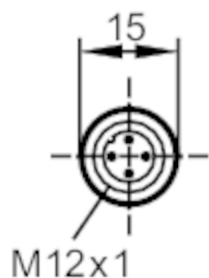

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

15 x 15 x 42

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Anschlusskabel mit Stecker


ASTGH050MSS0002H05

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

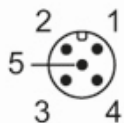

Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
WH =	weiß
YE =	gelb