




Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040MSS0003H04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC077

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

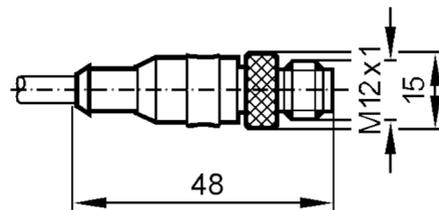

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 48

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E11282



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040MSS0003H04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß