


## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH030VAS0001A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC076

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

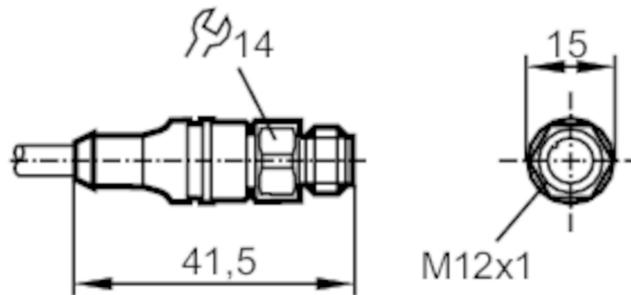

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 41,5
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E11296



## Anschlusskabel mit Stecker

 
ASTGH030VAS0001A03

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)



### Anschluss

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Adernfarben :  
BN = schwarz  
BU = braun  
BK = blau