


# E12423



## Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

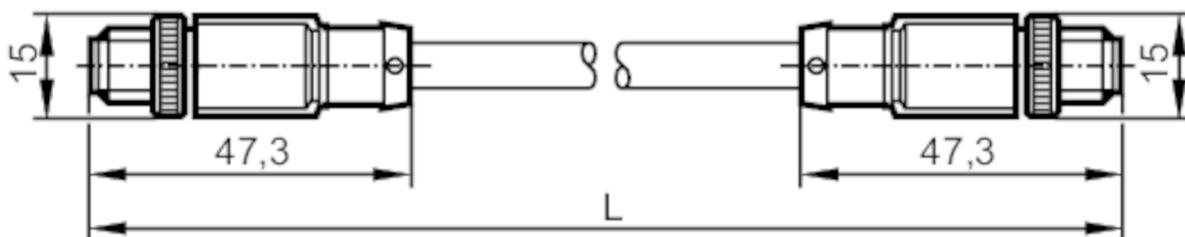

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung

Ausführung

Ethernetkabel, D-codiert

### Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Schutzklasse

III

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

4

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...90

Schutzart

IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht

[g]

1369

Abmessungen

[mm]

15 x 15 x 47,3

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Zinkdruckguss, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

# E12423



## Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet;  
Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, grün, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

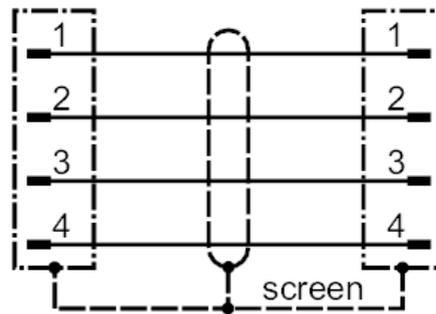

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet;  
Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

