


E12425



Verbindungskabel

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS

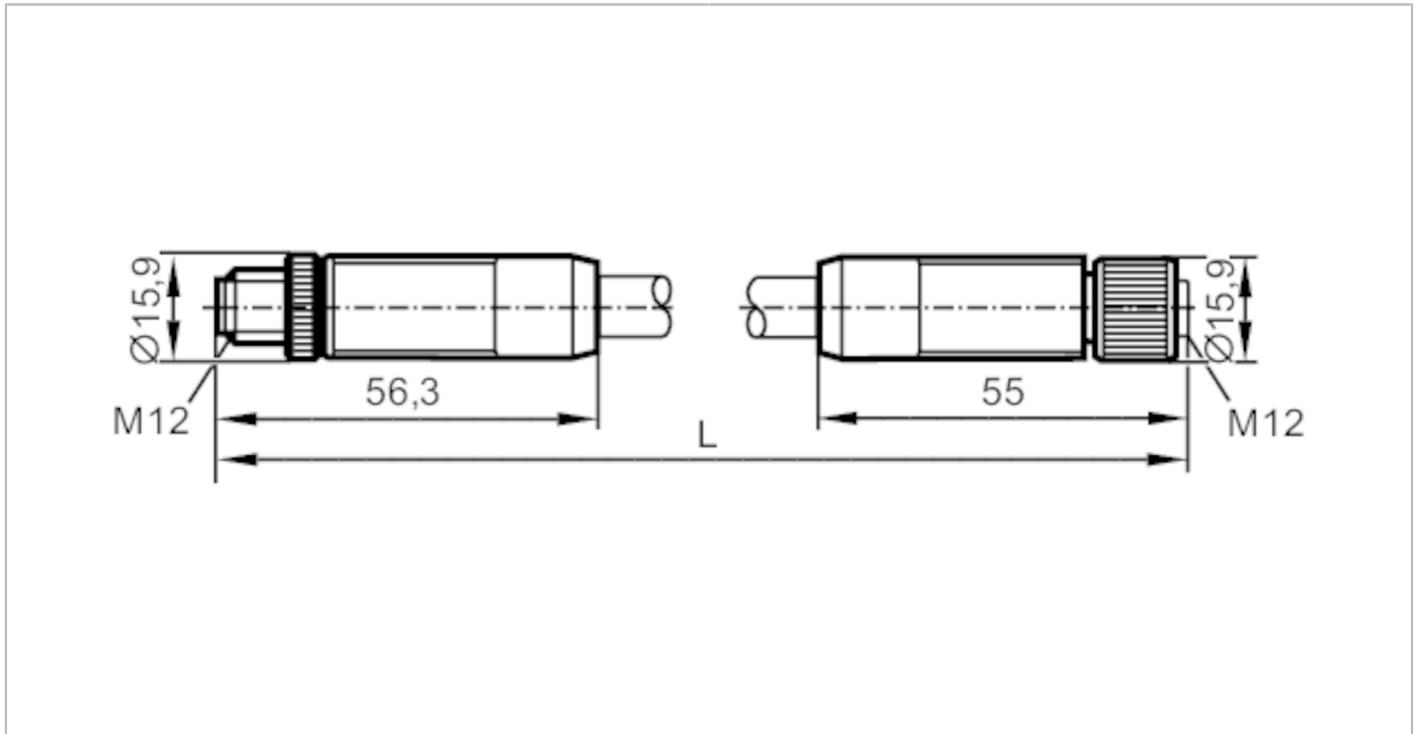

Einsatzbereich									
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung								
Ausführung	Powerkabel, T-codiert								
Elektrische Daten									
Betriebsspannung [V]	< 60 DC								
Strombelastbarkeit gesamt [A]	12								
Umgebungsbedingungen									
Umgebungstemperatur [°C]	-25...85								
Schutzart	IP 67								
Mechanische Daten									
Gewicht [g]	105,4								
Abmessungen [mm]	15,4 x 15,4 x 54,8								
Werkstoffe	PUR								
Werkstoff Griffkörper	PUR								
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt								
Schleppketteneignung	ja								
Schleppketteneignung	<table border="1"> <tr> <td>Biegeradius bei flexiblem Einsatz</td> <td>min. 10 x Kabeldurchmesser</td> </tr> <tr> <td>Biegeradius bei fester Verlegung</td> <td>min. 5 x Kabeldurchmesser</td> </tr> <tr> <td>Verfahrgeschwindigkeit</td> <td>max. 3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²</td> </tr> <tr> <td>Biegezyklen</td> <td>> 4 Mio.</td> </tr> </table>	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser	Biegeradius bei fester Verlegung	min. 5 x Kabeldurchmesser	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²	Biegezyklen	> 4 Mio.
Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser								
Biegeradius bei fester Verlegung	min. 5 x Kabeldurchmesser								
Verfahrgeschwindigkeit	max. 3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²								
Biegezyklen	> 4 Mio.								
Bemerkungen									
Verpackungseinheit	1 Stück								

E12425




Verbindungskabel

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: T; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet

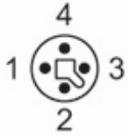

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PUR, schwarz; 4 x 1,5 mm²

Anschluss

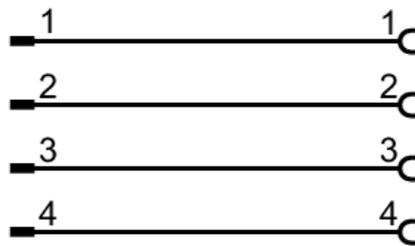

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: T; Griffkörper: PUR

