




Verbindungskabel

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS

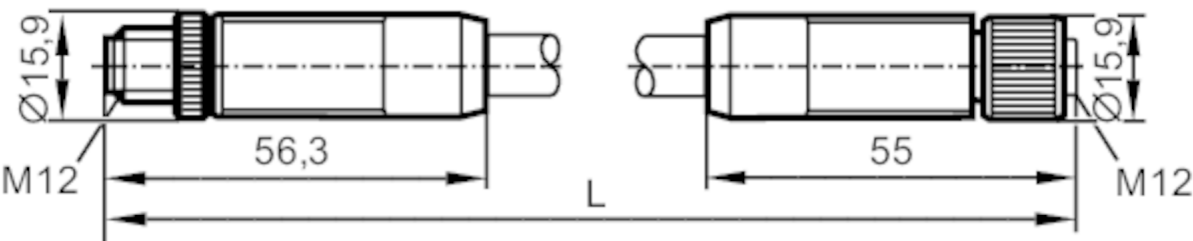

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung	
Ausführung	Powerkabel, T-codiert	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	2163,5
Abmessungen	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Werkstoffe	PUR	
Werkstoff Griffkörper	PUR	
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Biegeradius bei fester Verlegung	min. 5 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 4 Mio.
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

Verbindungskabel

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: T; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PUR, schwarz; 4 x 1,5 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: T; Griffkörper: PUR

