


E12489



Y-Verteiler

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

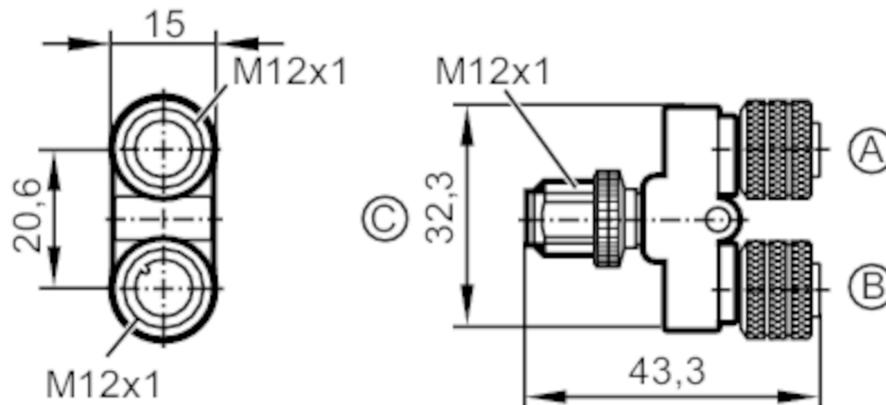

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	12
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten


Gewicht	[g]	24,6
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss
Ausführung Steckverbinder		M12

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Anschluss

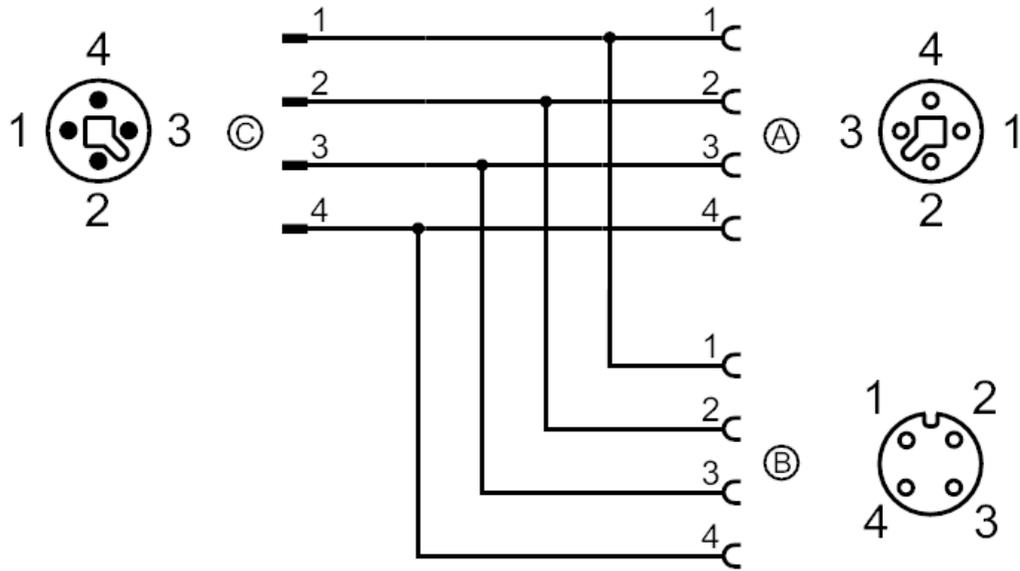

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet