


E12509



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN

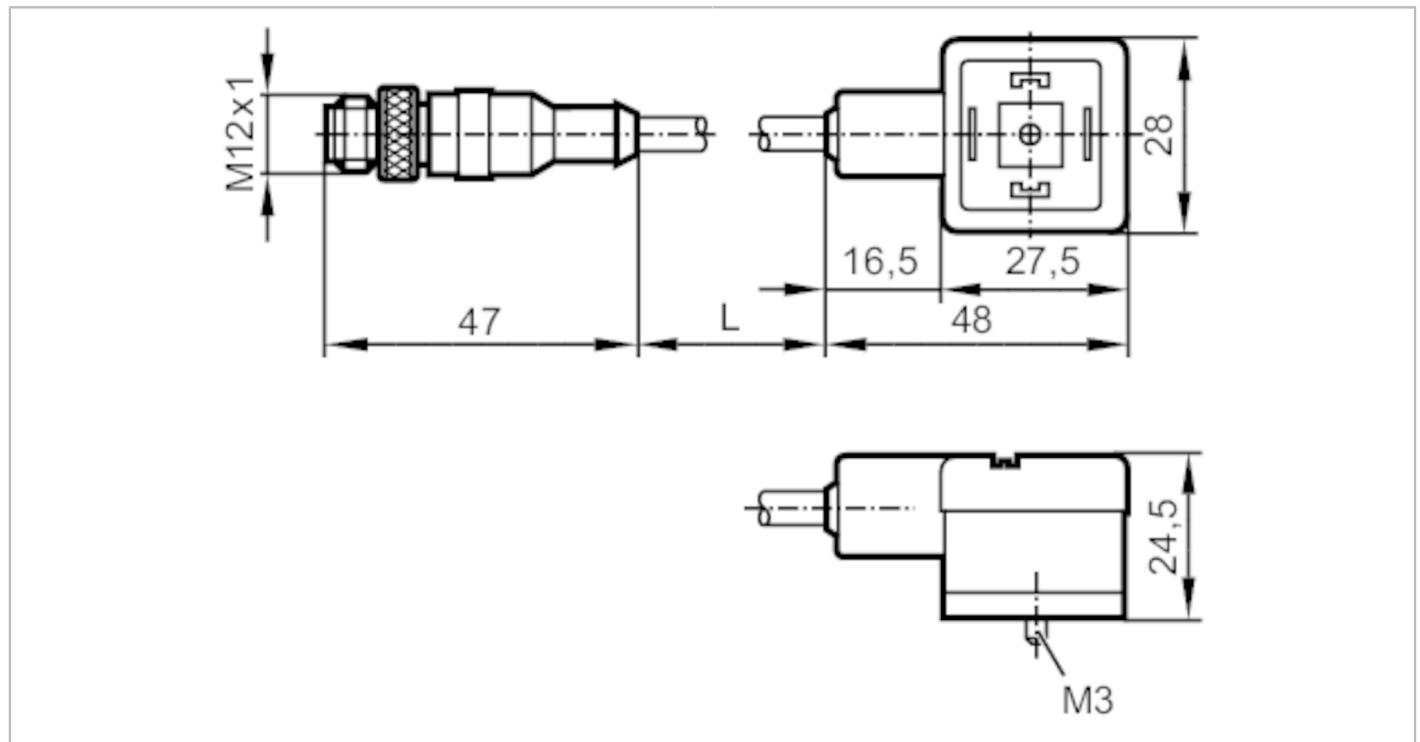

Einsatzbereich

Applikation	NAMUR
-------------	-------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 15 DC
------------------	-----	---------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	62,9
Werkstoffe		TPU; PUR
Werkstoff Griffkörper		TPU / PUR
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)

Zubehör

Lieferumfang	Schraube
	Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Bemerkungen	Bei Einsatz in Zone 0, Gruppe IIB oder IIC sind vom Anwender intensive elektrostatische Aufladungen an den Buchsen zu vermeiden.
Verpackungseinheit	1 Stück




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

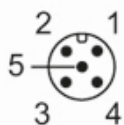

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PVC, blau, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

 Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU / PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

