


E12514



Ethernet RJ45-Steckverbinder

RJ45-Steckverbinder

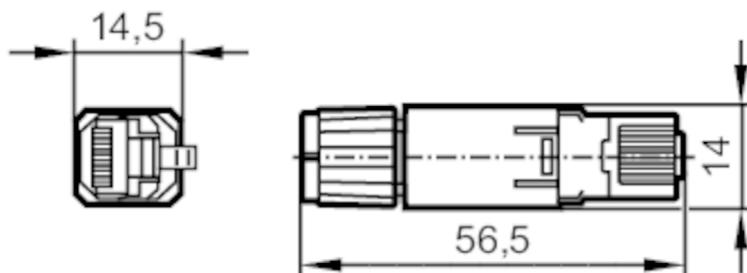

Umgebungsbedingungen

| | | |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -10...60 |
| Schutzart | | IP 20 |

Mechanische Daten

| | | |
|---------|-----|------|
| Gewicht | [g] | 10,4 |
|---------|-----|------|

Bemerkungen


| | | |
|--------------------|--|---------|
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |
|--------------------|--|---------|

Elektrischer Anschluss

Schneidklemmen: 0,34 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade

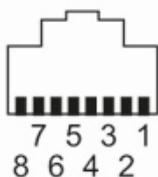

E12514



Ethernet RJ45-Steckverbinder

RJ45-Steckverbinder

Anschluss

