


E12529



Y-Verteiler

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

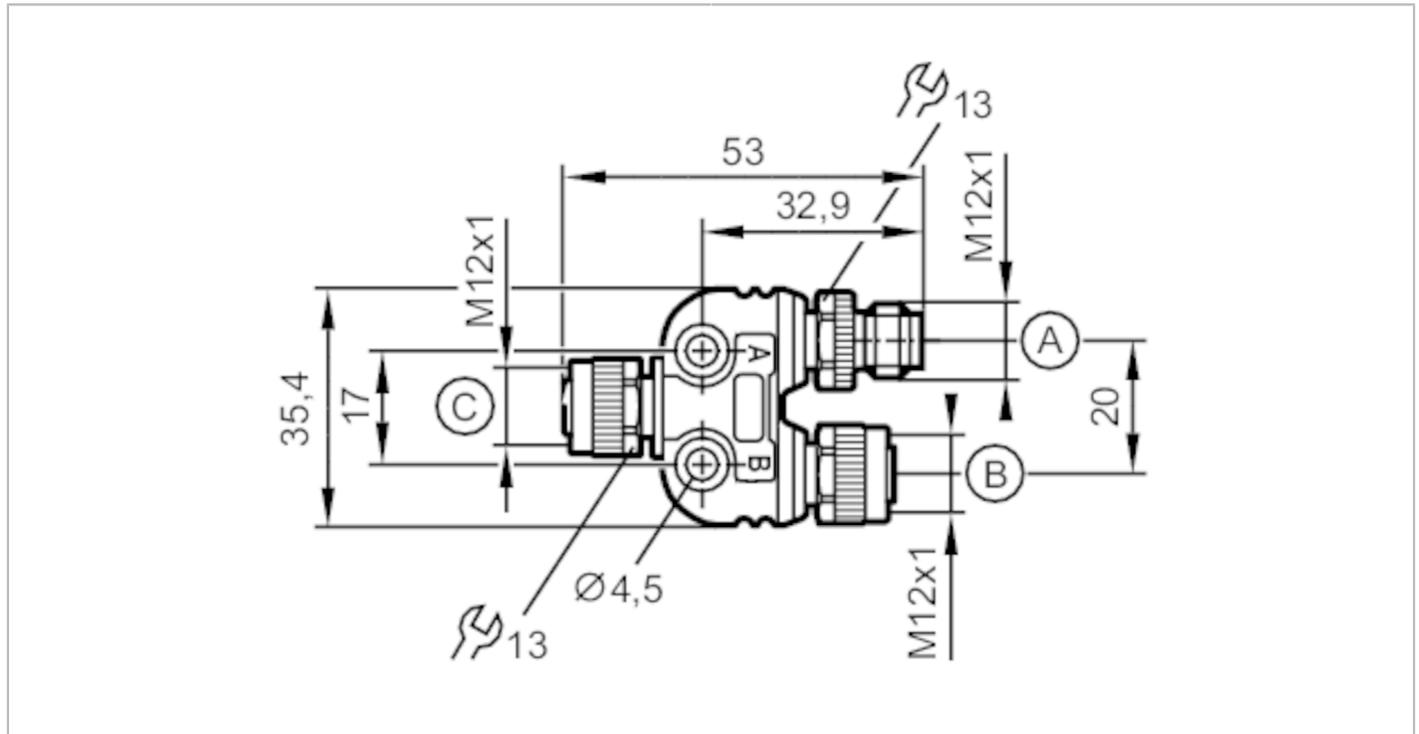

| Einsatzbereich | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
| Silikonfrei | ja |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung [V] | 60 AC/DC |
| Schutzklasse | II |
| Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
| Schutzart | IP 68 |
| Mechanische Daten | |
| Gewicht [g] | 37,1 |
| Werkstoffe | PUR schwarz |
| Werkstoff Griffkörper | PUR, halogenfrei |
| Bemerkungen | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |




Y-Verteiler


ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PUR, halogenfrei; Kontakte: vergoldet

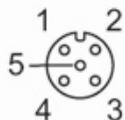

Anschluss

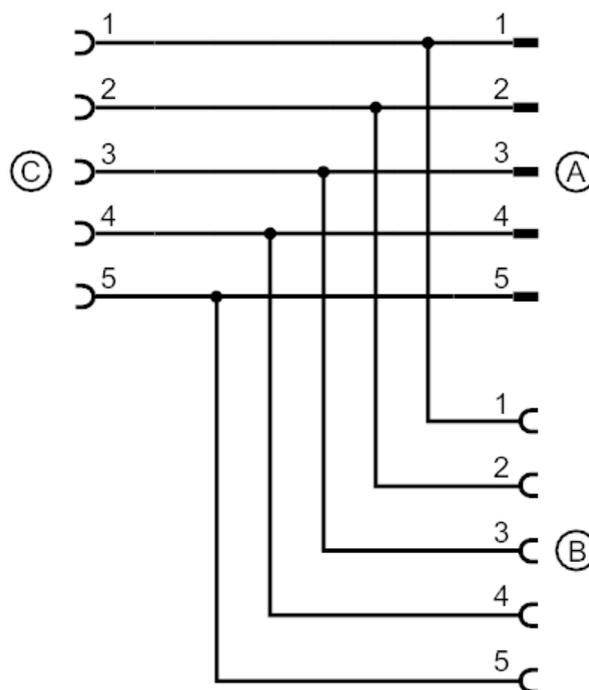

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PUR, halogenfrei; Kontakte: vergoldet

