


E12555



Verbindungskabel

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS

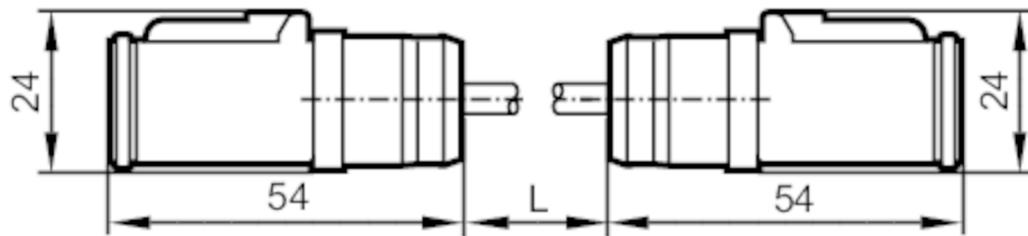

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	12...24 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...85
Umgebungstemperatur bewegt [°C]	-30...70
Schutzart	IP 67; (Gegenstecker gesteckt)

Mechanische Daten

Gewicht [g]	81,9
Werkstoff Griffkörper	PA

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E12555



Verbindungskabel

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 6,4 mm; verdrillt; 2 x 0,50 mm² (2 x 0,50 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade; Griffkörper: PA; Kontakte: vernickelt



Anschluss

