


E12670

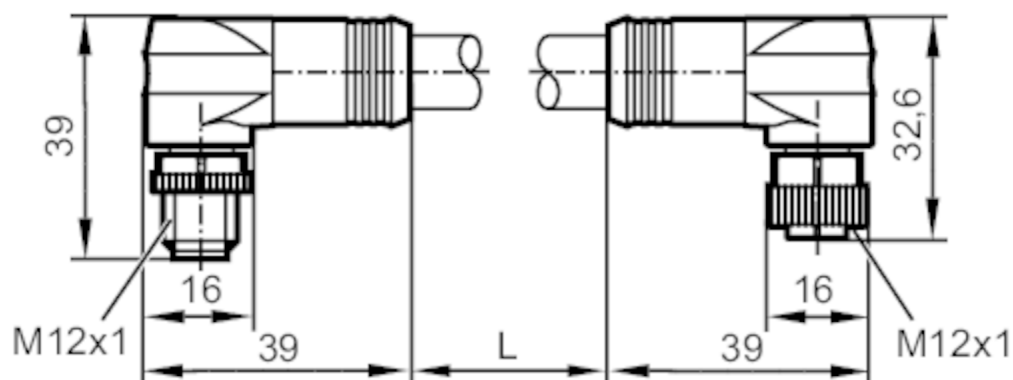

Verbindungskabel

VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Ausführung

Powerkabel, L-codiert

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

64 DC

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

16

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

2182,7

Werkstoffe

PP

Werkstoff Griffkörper

TPE

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Verbindungskabel

VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10,0 m, PUR, schwarz, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Elektrischer Anschluss - 2

Anschluss

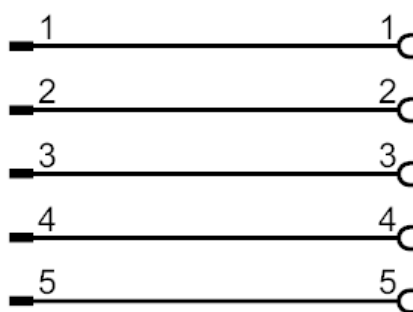

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

