


Konfektionierbare Buchse

ecomatPanel/Connection Set

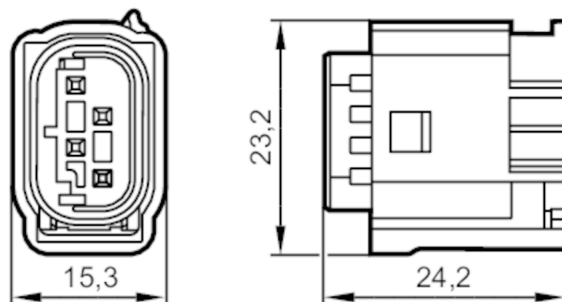

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	8...32 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Schutzart		IP 20; (ohne Widerstand)

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	10
Abmessungen	[mm]	15,3 x 23,2 x 24,2
Werkstoffe		Gehäuse: PBT-GF20
Werkstoff Griffkörper		PBT

Zubehör

Lieferumfang		120 Ohm Widerstand
		Crimp-Kontakte
		Schutzschlauch

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

5 x 0,5...0,75 mm²

Steckverbindung: AMP MQS, gerade; Griffkörper: PBT; Kontakte: verzinnt





Konfektionierbare Buchse

ecomatPanel/Connection Set

Anschluss

