


# E12773



## Anschlusskabel mit Buchse

AD0GB050ZDS0005B05

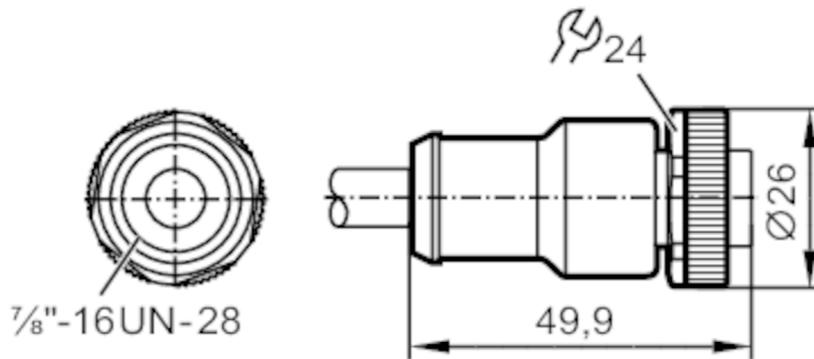

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 400 AC/DC
Schutzklasse	II
Strombelastbarkeit gesamt [A]	5

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	390
Abmessungen [mm]	26 x 26 x 49,9
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss
Schleppketteneignung	ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz Verfahrgeschwindigkeit Biegezyklen
	min. 7,5 x Kabeldurchmesser max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s <sup>2</sup> > 5 Mio.

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E12773



## Anschlusskabel mit Buchse


AD0GB050ZDS0005B05

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, schwarz, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet

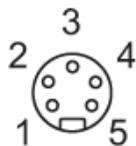

### Anschluss

