


Verbindungskabel mit Ventilstecker

STGH050MSS0008B03VDAA041--S

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

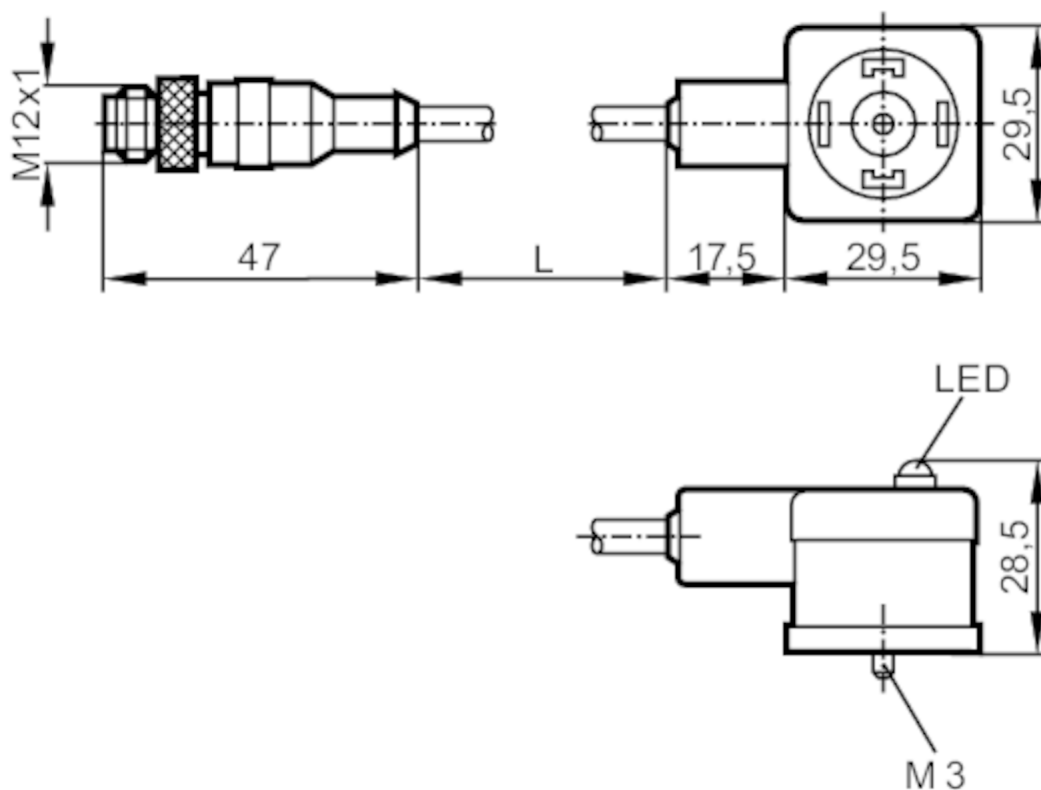

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 24 AC/DC

Überspannungsschutz

Freilaufdiode

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]

400

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige

Betrieb

1 x LED, grün

Zubehör

Lieferumfang

Schraube

Beschriftungsfeld



Verbindungskabel mit Ventilstecker

STGH050MSS0008B03VDAA041--S

 
Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Elektrischer Anschluss

Kabel: 8 m, PUR / PVC, halogenfrei; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

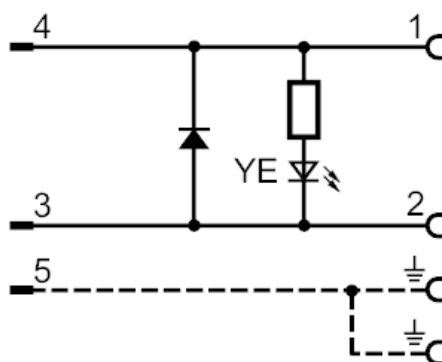

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: Messing vernickelt

