


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0020G04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

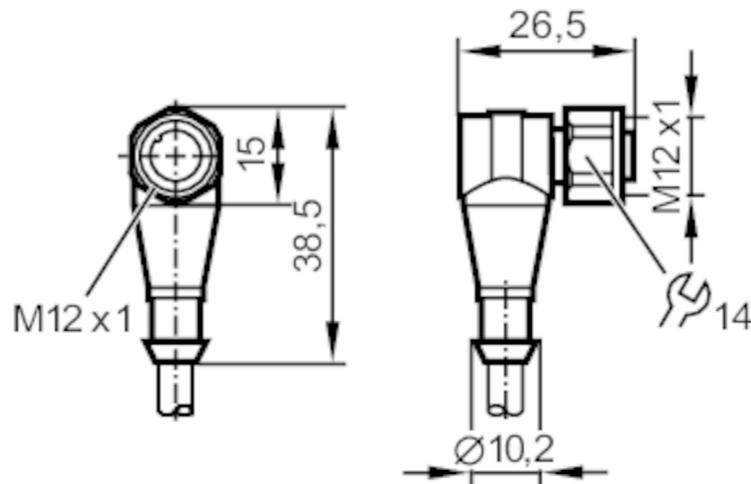

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...100
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]	1046,6
Abmessungen [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Werkstoffe	PVC
Werkstoff Griffkörper	PVC
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E12229



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0020G04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 20 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt



Anschluss

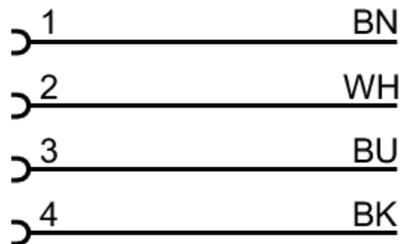

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß