


E12333



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040MSS0010C04

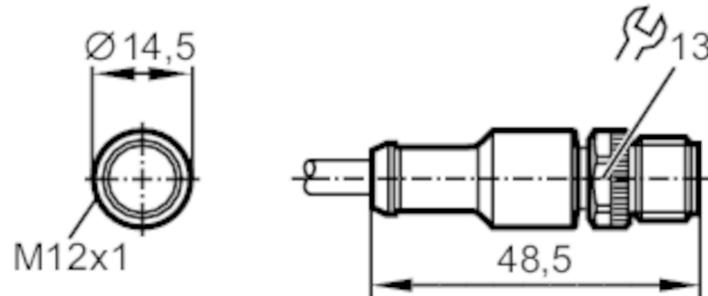

Einsatzbereich

| | |
|-----------------------|---|
| Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung |
| Silikonfrei | ja |

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Schutzklasse | III |
| Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------|----------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
| Schutzart | IP 68 |

Mechanische Daten

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Gewicht [g] | 386,2 |
| Abmessungen [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 |
| Werkstoffe | PUR |
| Werkstoff Griffkörper | PUR |
| Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss, vernickelt |

Bemerkungen

| | |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

E12333



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040MSS0010C04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt



Anschluss

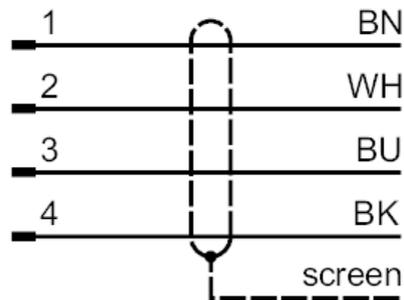

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß