


E12360



Verbindungskabel

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS

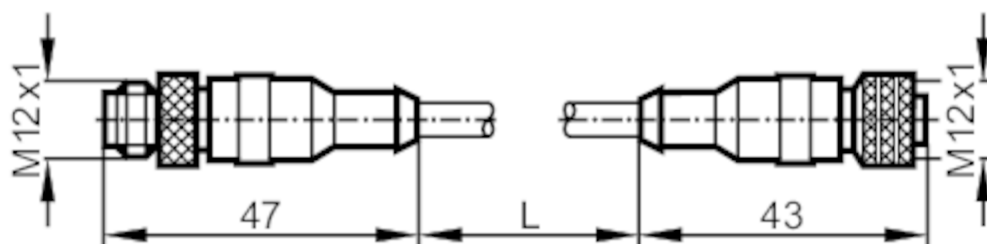

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...80

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

617,5

Werkstoffe

PUR

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit


1 Stück

Verbindungskabel

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

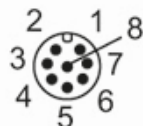

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Anschluss

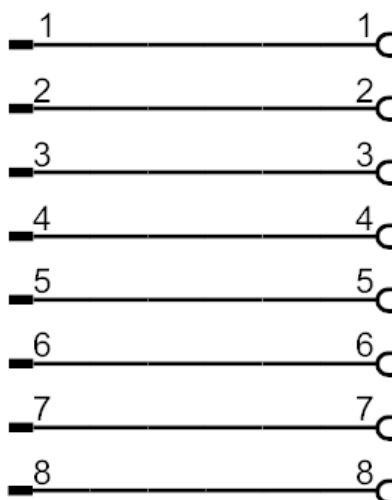

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

