


E12385



Kabel Meterware

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR

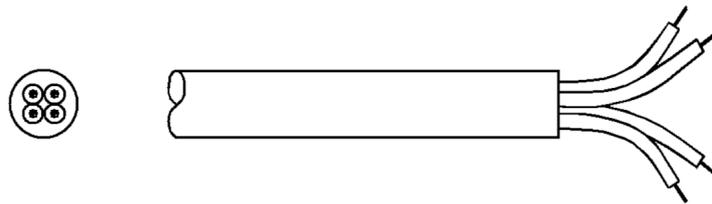

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei; Schleppketteneignung

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...90

Umgebungstemperatur bewegt [°C] -25...90

Mechanische Daten

Gewicht [g] 3025

Schleppketteneignung ja

Schleppketteneignung Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser

Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²

Biegezyklen > 2 Mio.

Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 100 m, PUR, halogenfrei, grau, Ø 4,9 mm; nicht strahlenvernetzt (recyclebar); schweißfunkenbeständig; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)