




Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK/IND/33

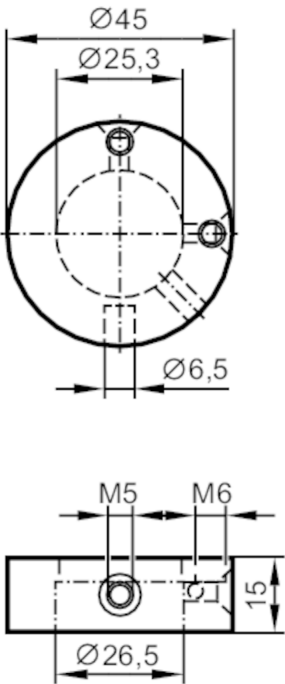

Einsatzbereich	
Ausführung	für Klappenventil
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	35
Schaltnocken Durchmesser [mm]	45
Werkstoffe	Schaltnocken: PVC; Zeiger: PVC; Schrauben: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Unterlegscheiben: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Gewindestift: 1.4305 (Edelstahl / 303); Haltestift: 1.4301 (Edelstahl / 304)
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück