


E18015



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK

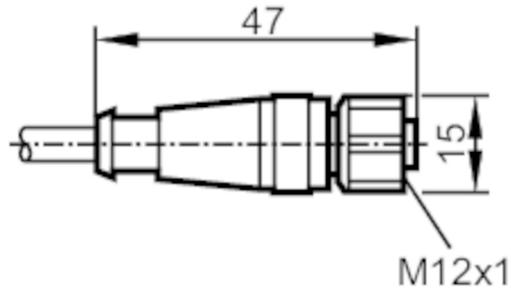

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 300 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -10...100

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g] 362,874

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 47

Werkstoffe PVC

Werkstoff Griffkörper PVC

Werkstoff Überwurfmutter 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E18015



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PVC, schwarz; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet



Anschluss

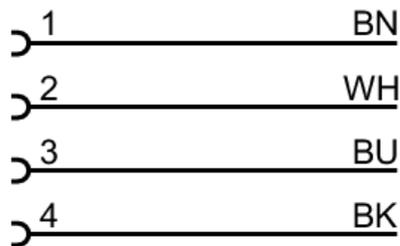

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß