




Einbaustecker

RSTGH040ALS00.3-04

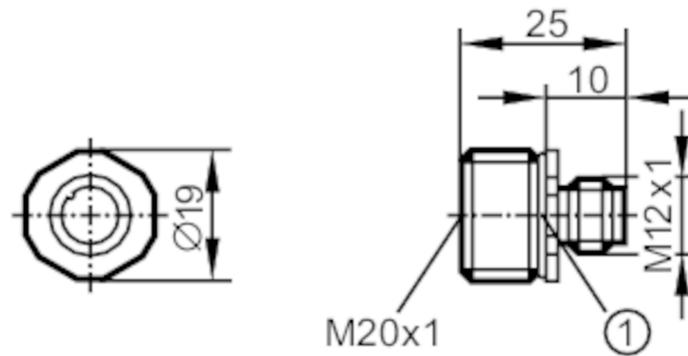

1 O-Ring

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...90

Mechanische Daten

Gewicht [g] 22,68

Einbaugewinde M20

Werkstoffe Aluminium anodisiert 10...20 µm

Werkstoff Griffkörper Aluminium, anodisiert 10...20 µm

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Aluminium, anodisiert 10...20 µm



E18074



Einbaustecker

RSTGH040ALS00.3-04

Anschluss

| | |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK = Adernfarben :
schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß